 


## CH-HFAA-HFAB-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Product similar to the picture

ネットワーク化が進む産業界は、機械やシステムのモジュール化と密接に関係しています。制御盤からの機能は、必要なケーブル配線量を増加させるフィールドレベルにますます移行しています、  
当社のケーブル部品は、フィールドレベルの配線や、データまたは電力の送信など、さまざまなアプリケーションに使用できます。ワイドミュラーのプラグ & 製造ソリューションは完全な検査を実施されていて、お使いの機器の部品を簡素化します。これにより、コアコンピタンスに注力し、さらに効率を高めることができます。認証済部品の幅広い品揃えにより、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供できるよう、幅広い多様な製品を提供します。  
当社のケーブル部品は継続的に増大していますが、お探しのものが見つからない場合は、異なる長さのバリエーションやお客様に特化したソリューションを提供することも可能です。

## 一般注文データ

バージョン	強力コネクタアセンブリ, ピン, ソケットコネクタ, LAPP Ölflex Classic 110, シールド仕様: いいえ, 極数: 6
注文番号	<a href="#">2712240500</a>
種別	CH-HFAA-HFAB-06-0500-AH
GTIN (EAN)	4050118751604
数量	1 items

## CH-HFAA-HFAB-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 1940.48 g

## 温度

制限温度 -40 °C ... 80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

## ケーブルの技術仕様

ケーブル長	5 m	配線種別	LAPP Öflex Classic 110
シースカラー	黒色	耐油性	Yes
コア断面積	1.5 mm <sup>2</sup>	配線数	7
シールド仕様	いいえ	ハロゲン	はい
絶縁	PVC	温度範囲、転移、最大	70 °C
温度範囲、転移、最小	-15 °C	温度範囲、設置、最大	80 °C
温度範囲、定置、最小	-40 °C	曲げ半径、最小、移動	15 x ケーブル直径
曲げ半径、最小、定置	4 x ケーブル直径	シース材料	PVC
外径	8.9 mm		

## 一般的な技術データ

極数	6	ピン配置	1:1、番号付きコア
公称電圧	500 V	公称電流	24 A
保護度合い	IP65		

## 技術仕様コネクタ

コネクタ	ケーブル導入口	アングル
	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
	モデルシリーズ	HE
	サイズ	3
	種別	ピン
	個別コンポーネントコネクタ	<a href="#">HDC 06B TSLU 1M20G, HDC HE 6 MP, H1,5/14 B, VG M20 - MS 68</a>
コネクタ	ケーブル導入口	アングル
	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
	モデルシリーズ	HE
	サイズ	3
	種別	メス型
	個別コンポーネントコネクタ	<a href="#">HDC 06B TSLU 1M20G, HDC HE 6 FP, H1,5/14 B, VG M20 - MS 68</a>

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		


## CH-HFAA-HFAB-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## サイズ 3

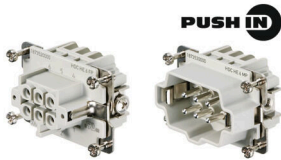

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。

電極数：6

定格電流：24 A

定格電圧：500 V

UL/CSA 準拠公称電圧：600 V AC/DC

## 一般注文データ

種別	HDC HE 6 MP	バージョン
注文番号	<a href="#">1873530000</a>	HDC挿入, オス型, 500 V, 24 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3
GTIN (EAN)	4032248457786	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 6 FP	バージョン
注文番号	<a href="#">1873520000</a>	HDC挿入, メス型, 500 V, 24 A, 極数: 6, PUSH IN, 設置サイズ: 3
GTIN (EAN)	4032248457779	
数量	1 ST	

## カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 16D KLU 1PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1653230000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, エンドロックランプ, 下側, 高, ケーブル取り
GTIN (EAN)	4008190403300	
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 06B KLU 1PG16G	バージョン
注文番号	<a href="#">1653200000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り
GTIN (EAN)	4008190403270	
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 16
種別	HDC 06B KLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1021330000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り
GTIN (EAN)	4032248734948	
数量	1 ST	入れ口サイズ: 1*M25

## CH-HFAA-HFAB-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 06B ADLU N	バージョン
注文番号	<a href="#">2559320000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4050118652345	ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口
数量	1 ST	サイズ: none
種別	HDC 06B ADLU	バージョン
注文番号	<a href="#">1202500000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190889920	ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, エンドロッククランプは交換不可, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: none
数量	1 ST	
種別	HDC 06B ALU	バージョン
注文番号	<a href="#">1202100000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190149369	ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, サイドロッククランプは交換不可, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
数量	1 ST	
種別	HDC 06B ALU N	バージョン
注文番号	<a href="#">2488560000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4050118541502	ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: none
数量	1 ST	
種別	HDC 06B ALU O-RING	バージョン
注文番号	<a href="#">1019870000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4032248731985	ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, エンドロッククランプは交換不可, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
数量	1 ST	

## CH-HFAA-HFAB-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 06B DMDL 1LB	バージョン
注文番号	<a href="#">1665210000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勤合状態, ハウジング上部カバー, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り
GTIN (EAN)	4008190421915	
数量	1 ST	入れ口サイズ: none

## ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

種別	HDC 06B SDLU 1M20G	バージョン
注文番号	<a href="#">1900360000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勤合状態, ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
GTIN (EAN)	4032248585922	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SDLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1900380000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勤合状態, ベースハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248592913	
数量	1 ST	

## CH-HFAA-HFAB-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

種別	HDC 06B SDLU 1PG16G	バージョン
注文番号	<a href="#">1652980000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
GTIN (EAN)	4008190403058	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SDLU 2M20G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788170000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
GTIN (EAN)	4032248205608	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SDLU 2M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788160000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248205592	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SDLU 2PG16G	バージョン
注文番号	<a href="#">1652990000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
GTIN (EAN)	4008190403065	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SLU 1M20G	バージョン
注文番号	<a href="#">1900460000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
GTIN (EAN)	4032248585939	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1900480000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248585946	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SLU 1PG16G	バージョン
注文番号	<a href="#">1652750000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
GTIN (EAN)	4008190402822	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SLU 2M20G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788140000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
GTIN (EAN)	4032248205585	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SLU 2M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1788130000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248205578	
数量	1 ST	
種別	HDC 06B SLU 2PG16G	バージョン
注文番号	<a href="#">1652760000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
GTIN (EAN)	4008190402839	
数量	1 ST	
種別	HDC 16D SDLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1900820000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248521098	
数量	1 ST	
種別	HDC 16D SDLU 2M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787540000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバー付き, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248204885	
数量	1 ST	
種別	HDC 16D SLU 1M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1900880000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 高, カバーなし, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248521111	
数量	1 ST	

## CH-HFAA-HFAB-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmuller.com

種別	HDC 16D SLU 1M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1900900000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバーなし, ケーブル
GTIN (EAN)	4032248521128	取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 16D SLU 2M25G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787520000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバーなし, ケーブル
GTIN (EAN)	4032248204861	取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 16D SLU 2M32G	バージョン
注文番号	<a href="#">1787510000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバーなし, ケーブル
GTIN (EAN)	4032248204854	取り入れ口サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 16D SLU 2PG21G	バージョン
注文番号	<a href="#">1652840000</a>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, エンドロッククランプ、下側, 高, カバーなし, ケーブル
GTIN (EAN)	4008190402914	取り入れ口サイズ: PG 21
数量	1 ST	