 


CH-HHAA-HHAB-10-0200-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Product similar to illustration

ネットワーク化が進む産業界は、機械やシステムのモジュール化と密接に関係しています。制御盤からの機能は、必要なケーブル配線量を増加させるフィールドレベルにますます移行しています、
当社のケーブル部品は、フィールドレベルの配線や、データまたは電力の送信など、さまざまなアプリケーションに使用できます。ワイドミュラーのプラグ & 製造ソリューションは完全な検査を実施されていて、お使いの機器の部品を簡素化します。これにより、コアコンピタンスに注力し、さらに効率を高めることができます。認証済部品の幅広い品揃えにより、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供できるよう、幅広い多様な製品を提供します。
当社のケーブル部品は継続的に増大していますが、お探しのものが見つからない場合は、異なる長さのバリエーションやお客様に特化したソリューションを提供することも可能です。

一般注文データ

バージョン	強力コネクタアセンブリ、ピン、ソケットコネクタ、Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G 1.5 or similar, シールド仕様: いいえ, 極数: 10
注文番号	2712280200
種別	CH-HHAA-HHAB-10-0200-AE
GTIN (EAN)	4050118751062
数量	1 items

CH-HHAA-HHAB-10-0200-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

直径 12 mm 正味重量 1187.38 g

温度

制限温度 -40 °C ... 80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	2 m	配線種別	Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar
シースカラー	黒色	コア断面積	1.5 mm ²
配線数	12	シールド仕様	いいえ
ハロゲン	はい	絶縁	PVC
温度範囲、転移、最大	70 °C	温度範囲、転移、最小	-15 °C
温度範囲、設置、最大	80 °C	温度範囲、設置、最小	-40
曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径	曲げ半径、最小、定置	4 x ケーブル直径
シース材料	PVC		

一般的な技術データ

極数 10 ピン配置 1:1、番号付きコア
公称電圧 500 V 保護度合い IP65

技術仕様コネクタ

コネクタ	コネクタの説明	コネクタ 1
	ケーブル導入口	アングル
	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
	極数	10
	モデルシリーズ	HE
	サイズ	4
	種別	ピン
	個別コンポーネントコネクタ	HDC 10B TSBU 1M25G , HDC HE 10 MP, H1.5/14 R , VGM25-MS68 11-20 BG
	コネクタの説明	コネクタ 2
	ケーブル導入口	アングル
コネクタ	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
	極数	10
	モデルシリーズ	HE
	サイズ	4
	種別	メス型
	個別コンポーネントコネクタ	HDC 10B TSBU 1M25G , HDC HE 10 FP, H1.5/14 R , VGM25-MS68 11-20 BG

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		


CH-HHAA-HHAB-10-0200-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

サイズ 4

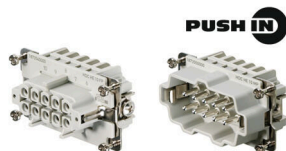

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。

電極数：10
定格電流：16 A
定格電圧：500 V
UL/CSA 準拠の公称電圧：600 V AC/DC

一般注文データ

種別	HDC HE 10 MP	バージョン
注文番号	1873550000	HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 10, PUSH IN, 設置サイズ: 4
GTIN (EAN)	4032248458165	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 10 FP	バージョン
注文番号	1873540000	HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 10, PUSH IN, 設置サイズ: 4
GTIN (EAN)	4032248458158	
数量	1 ST	

カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 10B KBU 1PG16G	バージョン
注文番号	1654580000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16
GTIN (EAN)	4008190407407	
数量	1 ST	
種別	HDC 10B KBU 1M25G	バージョン
注文番号	1021250000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248736232	
数量	1 ST	
種別	HDC 10B KBU 1M20G	バージョン
注文番号	1787720000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
GTIN (EAN)	4032248205066	
数量	1 ST	

CH-HHAA-HHAB-10-0200-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 10B ABU	バージョン
注文番号	1205000000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190872960	ハウジング, 下側のサイドロックランプ, サイドロックランプは交換不可, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none
数量	1 ST	
種別	HDC 10B ABU N	バージョン
注文番号	2488580000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4050118541519	ハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口
数量	1 ST	サイズ: none

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 10B DMDQ 2QB	バージョン
注文番号	1665240000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ
GTIN (EAN)	4008190421946	ジング上部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: none

CH-HHAA-HHAB-10-0200-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 10B SBU 1PG16G	バージョン
注文番号	1654370000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4008190407193	口サイズ: PG 16
数量	1 ST	
種別	HDC 10B SBU 2PG16G	バージョン
注文番号	1654380000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4008190407209	口サイズ: PG 16
数量	1 ST	
種別	HDC 24D SBU 2PG21G	バージョン
注文番号	1654450000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4008190407278	サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 24D SBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1654470000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4008190407292	サイズ: PG 29
数量	1 ST	
種別	HDC 24D SBU 2M25G	バージョン
注文番号	1787350000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4032248204694	サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 24D SBU 2M32G	バージョン
注文番号	1787360000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4032248204700	サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 10B SBU 2M25G	バージョン
注文番号	1787630000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4032248204977	口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 10B SBU 2M20G	バージョン
注文番号	1787640000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4032248204984	口サイズ: M 20
数量	1 ST	
種別	HDC 10B SBU 1M20G	バージョン
注文番号	1901360000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4032248588237	口サイズ: M 20
数量	1 ST	

CH-HHAA-HHAB-10-0200-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

種別	HDC 10B SBU 1M25G	バージョン
注文番号	1901370000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248588244	
数量	1 ST	
種別	HDC 24D SBU 1M25G	バージョン
注文番号	1903210000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248592999	
数量	1 ST	
種別	HDC 24D SBU 1M32G	バージョン
注文番号	1903220000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248588183	
数量	1 ST	