

## CH-HGAB-XXXX-10-0500-AE

 
Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Product similar to illustration

ネットワーク化が進む産業界は、機械やシステムのモジュール化と密接に関係しています。制御盤からの機能は、必要なケーブル配線量を増加させるフィールドレベルにますます移行しています、

当社のケーブル部品は、フィールドレベルの配線や、データまたは電力の送信など、さまざまなアプリケーションに使用できます。ワイドミュラーのプラグ & 製造ソリューションは完全な検査を実施されていて、お使いの機器の部品を簡素化します。これにより、コアコンピタンスに注力し、さらに効率を高めることができます。認証済部品の幅広い品揃えにより、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを提供できるよう、幅広い多様な製品を提供します。

当社のケーブル部品は継続的に増大していますが、お探しのものが見つからない場合は、異なる長さのバリエーションやお客様に特化したソリューションを提供することも可能です。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | 強力コネクタアセンブリ, ソケットコネクタ, LAPP Ölflex Classic 110, シールド仕様: いいえ, 極数: 10 |
| 注文番号       | <a href="#">2712290500</a>  |
| 種別         | CH-HGAB-XXXX-10-0500-AE   |
| GTIN (EAN) | 4050118751130   |
| 数量         | 1 items   |

## CH-HGAB-XXXX-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

直径 12 mm 正味重量 1827.19 g

## 温度

制限温度 -40 °C ... 80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

## ケーブルの技術仕様

|            |                     |            |                        |
|------------|---------------------|------------|------------------------|
| ケーブル長      | 5 m                 | 配線種別       | LAPP Öflex Classic 110 |
| シースカラー     | 黒色                  | 耐油性        | Yes                    |
| コア断面積      | 1.5 mm <sup>2</sup> | 配線数        | 12                     |
| シールド仕様     | いいえ                 | ハロゲン       | はい                     |
| 絶縁         | PVC                 | 温度範囲、転移、最大 | 70 °C                  |
| 温度範囲、転移、最小 | -15 °C              | 温度範囲、設置、最大 | 80 °C                  |
| 温度範囲、定置、最小 | -40 °C              | 曲げ半径、最小、移動 | 15 x ケーブル直径            |
| 曲げ半径、最小、定置 | 4 x ケーブル直径          | シース材料      | PVC                    |

## 一般的な技術データ

|       |       |      |            |
|-------|-------|------|------------|
| 極数    | 10    | ピン配置 | 1:1、番号付きコア |
| 公称電圧  | 500 V | 公称電流 | 16 A       |
| 保護度合い | IP65  |      |            |

## 技術仕様コネクタ

|               |   |             |
|---------------|---|-------------|
| コネクタ          | コネクタの説明   | コネクタ 1      |
|               | ケーブル導入口   | straight    |
|               | ハウジング主要材質   | ダイカストアルミニウム |
|               | 極数  | 10          |
|               | モデルシリーズ   | HE          |
|               | サイズ   | 4           |
|               | 種別  | メス型         |
| 個別コンポーネントコネクタ | <a href="#">HDC 10B TOBU 1M25G</a> , <a href="#">HDC HE 10 FP</a> , <a href="#">H1.5/14 R</a> , <a href="#">VGM25-MS68 11-20 BG</a> |             |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |


## CH-HGAB-XXXX-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## サイズ 4

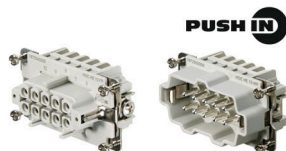

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。前処理済導体は、ツールを必要とせずに導体接続に直接挿入できます。

電極数：10  
定格電流：16 A  
定格電圧：500 V  
UL/CSA 準拠の公称電圧：600 V AC/DC

## 一般注文データ

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別         | HDC HE 10 MP               | バージョン  |  |
| 注文番号       | <a href="#">1873550000</a> | HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 10, PUSH IN, 設置サイズ: 4 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248458165              |  |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |  |

## カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別         | HDC 10B KBU 1PG16G         | バージョン  |  |
| 注文番号       | <a href="#">1654580000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 16 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190407407              |  |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |  |
| 種別         | HDC 10B KBU 1M25G          | バージョン  |  |
| 注文番号       | <a href="#">1021250000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25  |  |
| GTIN (EAN) | 4032248736232              |  |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |  |
| 種別         | HDC 10B KBU 1M20G          | バージョン  |  |
| 注文番号       | <a href="#">1787720000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20  |  |
| GTIN (EAN) | 4032248205066              |  |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |  |

## CH-HGAB-XXXX-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | HDC 10B ABU                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1205000000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁                 |
| GTIN (EAN) | 4008190872960              | ハウジング, 下側のサイドロックランプ, サイドロックランプは交換不可, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: none |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 10B ABU N              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2488580000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁                 |
| GTIN (EAN) | 4050118541519              | ハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口                          |
| 数量         | 1 ST                       | サイズ: none   |

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | HDC 10B DMDQ 2QB           | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">1665240000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ |
| GTIN (EAN) | 4008190421946              | ジング上部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り          |
| 数量         | 1 ST                       | 入れ口サイズ: none                                |

## CH-HGAB-XXXX-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | HDC 10B SBU 1PG16G         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1654370000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ |
| GTIN (EAN) | 4008190407193              | 口サイズ: PG 16   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 10B SBU 2PG16G         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1654380000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ |
| GTIN (EAN) | 4008190407209              | 口サイズ: PG 16   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 24D SBU 2PG21G         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1654450000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口 |
| GTIN (EAN) | 4008190407278              | サイズ: PG 21  |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 24D SBU 1PG29G         | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1654470000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口 |
| GTIN (EAN) | 4008190407292              | サイズ: PG 29  |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 24D SBU 2M25G          | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1787350000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口 |
| GTIN (EAN) | 4032248204694              | サイズ: M 25   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 24D SBU 2M32G          | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1787360000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口 |
| GTIN (EAN) | 4032248204700              | サイズ: M 32   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 10B SBU 2M25G          | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1787630000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ |
| GTIN (EAN) | 4032248204977              | 口サイズ: M 25  |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 10B SBU 2M20G          | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1787640000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ |
| GTIN (EAN) | 4032248204984              | 口サイズ: M 20  |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 10B SBU 1M20G          | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1901360000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ |
| GTIN (EAN) | 4032248588237              | 口サイズ: M 20  |
| 数量         | 1 ST                       |   |

## CH-HGAB-XXXX-10-0500-AE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | HDC 10B SBU 1M25G          | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1901370000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248588244              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 24D SBU 1M25G          | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1903210000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248592999              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HDC 24D SBU 1M32G          | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1903220000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32  |
| GTIN (EAN) | 4032248588183              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |