

HDC 24B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP66, IP67, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, ねじ, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
注文番号	2716740000
種別	HDC 24B TOS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803617
数量	1 items

HDC 24B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数

ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E223801

寸法と重量

正味重量 185.68 g

温度

周囲温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルグランドWMP

ケーブル直径、最小 19 mm ケーブル直径、最大 28 mm
AF サイズ 36 mm ケーブル取り入れ口サイズ M 40

バージョン

ケーブルグランド数 1 ケーブル取り入れ口サイズ M 40
上部 / 底部 / 蓋 上部 カバー カバーなし
締付けトルク 3 Nm 上部ケーブル取り入れ口数 1
側方ケーブル取り入れ口数 1 ハウジング設計 上部ケーブル導入口
ロックシステム設計 ねじ 設置サイズ 8
ケーブル導入口 ケーブルグランド付き シーリング NBR
色 (RAL) RAL 9011 BG 8
Moduplug®に最適 はい

一般データ

締付けトルク 3 Nm UL 94 可燃性等級 V-0
ハウジング主要材質 PA 保護度合い IP66, IP67, 勘合状態
EMC ハウジング いいえ ロック素子の材質 ステンレススチール、防錆性

寸法

ケーブル導入口 ケーブルグランド付き

分類



ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02

HDC 24B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

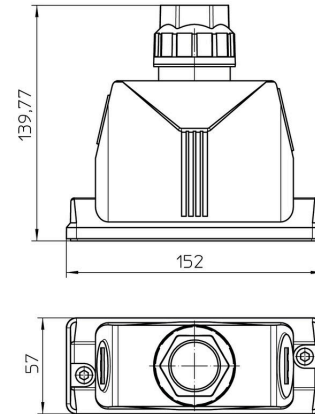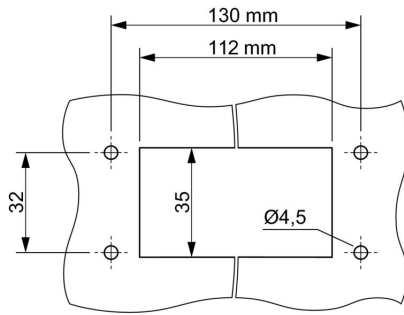

HDC 24B TOS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

取り付けブラケット



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

一般注文データ

種別	HDC AF SET WM	バージョン
注文番号	2716800000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ:, 保護度合い:
GTIN (EAN)	4050118803679	
数量	1 ST	
種別	HDC AF WM	バージョン
注文番号	2716790000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ:, 保護度合い:
GTIN (EAN)	4050118803662	
数量	20 ST	