

HDC 06B TSS 1M25 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 3, 保護度合い: IP66, IP67, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, ねじ, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| 注文番号 | 2716750000 |
| 種別 | HDC 06B TSS 1M25 WMP |
| GTIN (EAN) | 4050118803624 |
| 数量 | 1 items |

HDC 06B TSS 1M25 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E223801

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|----------|-------------|
| 高さ | 96 mm | 高さ (インチ) | 3.7795 inch |
| 正味重量 | 123 g | | |

温度

周囲温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルグランドWMP

| | | | |
|-----------|-------|--------------|-------|
| ケーブル直径、最小 | 9 mm | ケーブル直径、最大 | 17 mm |
| AF サイズ | 26 mm | ケーブル取り入れ口サイズ | M 25 |

バージョン

| | | | |
|-------------|-----------|--------------|------------|
| ケーブルグランド数 | 1 | ケーブル取り入れ口サイズ | M 25 |
| 上部 / 底部 / 蓋 | 上部 | カバー | カバーなし |
| 締付けトルク | 3 Nm | 側方ケーブル取り入れ口数 | 1 |
| ハウジング設計 | 側面ケーブル導入口 | ロックシステム設計 | ねじ |
| 設置サイズ | 3 | ケーブル導入口 | ケーブルグランド付き |
| シーリング | NBR | 色 (RAL) | RAL 9011 |
| BG | 3 | Moduplug®に最適 | はい |

一般データ

| | | | |
|-------------|------------------|------|-----|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 表面仕上 | 未処理 |
| 保護度合い | IP66, IP67, 勘合状態 | | |

寸法

| | | | |
|---------|------------|-----------|-------|
| ケーブル導入口 | ケーブルグランド付き | ハウジングBの高さ | 96 mm |
|---------|------------|-----------|-------|

分類



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 06B TSS 1M25 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

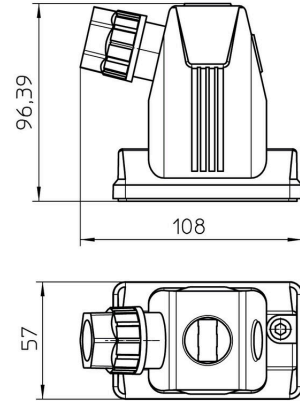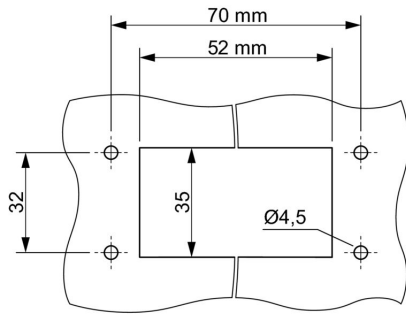

HDC 06B TSS 1M25 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

取り付けブラケット



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 種別 | HDC AF SET WM | バージョン |
| 注文番号 | 2716800000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ:, 保護度合い: |
| GTIN (EAN) | 4050118803679 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC AF WM | バージョン |
| 注文番号 | 2716790000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ:, 保護度合い: |
| GTIN (EAN) | 4050118803662 | |
| 数量 | 20 ST | |