

HDC 10B TSS 1M32 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP66, IP67, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, ねじ, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
注文番号	2716760000
種別	HDC 10B TSS 1M32 WMP
GTIN (EAN)	4050118803631
数量	1 items

HDC 10B TSS 1M32 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E223801

寸法と重量

高さ	97 mm	高さ (インチ)	3.8189 inch
正味重量	149 g		

温度

周囲温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルグランドWMP

ケーブル直径、最小	11 mm	ケーブル直径、最大	21 mm
AF サイズ	30 mm	ケーブル取り入れ口サイズ	M 32

バージョン

ケーブルグランド数	1	ケーブル取り入れ口サイズ	M 32
上部 / 底部 / 蓋	上部	カバー	カバーなし
締付けトルク	3 Nm	側方ケーブル取り入れ口数	1
ハウジング設計	側面ケーブル導入口	ロックシステム設計	ねじ
設置サイズ	4	ケーブル導入口	ケーブルグランド付き
シーリング	NBR	色 (RAL)	RAL 9011
BG	4	Moduplug®に最適	はい

一般データ

締付けトルク	3 Nm	UL 94 可燃性等級	V-0
ハウジング主要材質	PA	保護度合い	IP66, IP67, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性

寸法

ケーブル導入口	ケーブルグランド付き	ハウジングBの高さ	97 mm
---------	------------	-----------	-------

分類



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 10B TSS 1M32 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

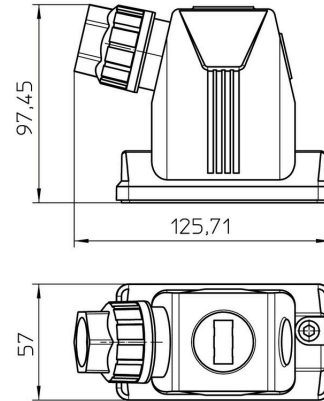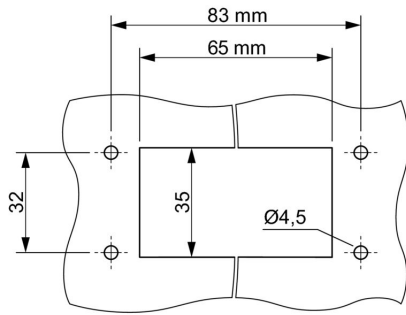

HDC 10B TSS 1M32 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けブラケット



当社のプラスチック製フランジ取り付け型ハウジングは、ケーブルグランドおよびネジロックを内蔵しています。これらはパネル壁に直接シールされているため、取り付け型ハウジングなしで使用できます。ハウジングは軽量で、汚れ、水、振動から最適に保護されています。

一般注文データ

種別	HDC AF SET WM	バージョン
注文番号	2716800000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ:, 保護度合い:
GTIN (EAN)	4050118803679	
数量	1 ST	
種別	HDC AF WM	バージョン
注文番号	2716790000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ:, 保護度合い:
GTIN (EAN)	4050118803662	
数量	20 ST	