


SFM 2/18 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

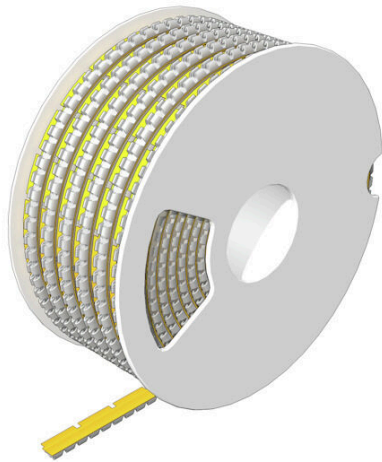

包括的な MultiMark 製品ファミリーを使用すると、すべての制御盤で最適な構造と持続的なマーキングを実現できます。この例は、新しいスリムフィックス配線マーカ―です。特にすばやく印刷、およびスナップできます。同時に、振動耐久性と衝撃耐久性の最高要件を満たします。配線マーカ―はオープン設計で、配線プロセスの前後に容易に迅速に導入できる。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 導体およびケーブルマーカ―, 1.8 - 2.5 mm, 18 x 4.6 mm, 黄色 |
| 注文番号 | 2719130000 |
| 種別 | SFM 2/18 1.8-2.5 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4050118888164 |
| 数量 | 900 items |

SFM 2/18 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|----------|-------------|
| 高さ | 18 mm | 高さ (インチ) | 0.7087 inch |
| 幅 | 4.6 mm | 幅 (インチ) | 0.1811 inch |
| 正味重量 | 0.32 g | | |

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | | | |
|----------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| 印刷種別 | ニュートラル | バージョン | 足を素早く踏み入れて |
| 幅 | 4.6 mm | UL 94 可燃性等級 | V-2 |
| 動作温度範囲、最大 | 90 °C | 動作温度範囲、最小 | -50 °C |
| 色 | 黄色 | ハロゲン | いいえ |
| 基本材質 | PC-ABS, TPU | 印刷文字 | 非搭載 |
| ラベリングフィールドのサイズ | 3.3 x 15.5 mm | 互換性を有するプリンター | THM MULTIMARK |
| ロールあたりの数 | 900 | | |

導体およびケーブルマーカ-

| | | | |
|---------|----------------------------|---------|---------------------|
| ハロゲン | いいえ | 導体断面、最大 | 1.5 mm ² |
| 導体断面、最小 | 0.75 mm ² | 導体外径、最大 | 2.5 mm |
| 導体外径、最小 | 1.8 mm | 導体外径 | 1.8 - 2.5 mm |
| 接続配線の断面 | 0.75 - 1.5 mm ² | | |

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

SFM 2/18 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

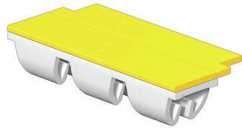

SFM 2/18 1.8-2.5 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | RIBBON MM-TB 25/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005090000 | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | |
| 数量 | 1 ST | |

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | MULTIMARK ROLLER SFM 2 | バージョン |
| 注文番号 | 2786210000 | |
| GTIN (EAN) | 4064675063230 | |
| 数量 | 1 ST | |