

D-SUB M6.3 T15HU 3.2B4 TY BK

 
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



品揃えは、次の形状を展開します。

- ・ 90°、横型 (水平)、180°、縦型 (垂直)
- ・ ドリル開けホールとしてのフランジ形状、UNC 4-40 ネジ山付属ナット、および UNC 4-40 ネジ付きボルト
- ・ スタンプ付き接点 (定格電流：3A)
- ・ THT はんだプロセス
- ・ 多様な形状種別、スナップオンクリップ付属
- ・ 트레이 (TY) に梱包
- ・ 最高性能を得る -55 °C ~ +85 °C の拡張温度範囲
- ・ IEC 60807-3 (IEC 807-3)および DIN 41652 準拠の設計

一般注文データ

バージョン	OMNIMATEデータ - D-SUBコネクタ, オス型ヘッダー, ねじナット UNC 4-40, THRはんだ付け接続, ピッチ (mm) (P): 2.77 mm, 極数: 15, $\geq 50 \mu\text{m}$ Ni / $100 \mu\text{m}$ Sn, 500, PBT GF, 黒色, Tray
注文番号	2724060000
種別	D-SUB M6.3 T15HU 3.2B4 TY BK
GTIN (EAN)	4050118809732
数量	90 items
パッケージ	Tray
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00

D-SUB M6.3 T15HU 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E92202

寸法と重量

深さ	18.6 mm	奥行き (インチ)	0.7323 inch
高さ	12.55 mm	高さ (インチ)	0.4941 inch
幅	39.2 mm	幅 (インチ)	1.5433 inch
正味重量	7.22 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

極数	15	ソルダーピン長 (l)	3.2 mm
PCB の取り付け	THRはんだ付け接続	ピッチ (インチ) (P)	0.109 "
シールド材質	スチール	側面終端、特性	ねじナットUNC 4-40
接続方式	はんだ接続	製品ファミリー	OMNIMATEデータ - D-SUBコネクタ
ピッチ (mm) (P)	2.77 mm	ブラギング回数	500
外向きエルボ	90°	シールド面	錫メッキ
はんだ付け工程	手動はんだ付け, フローはんだ付け	はんだピン寸法	八角形
はんだピン位置の公差	0.1 mm		

電気プロパティ

耐電圧、接点 / 接点	1000 V AC	絶縁抵抗	≥ 1000 MΩ
公称電圧	250 V	定格電流	3 A

材料データ

絶縁材	PBT GF	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁抵抗	≥ 1000 MΩ
Moisture Level (MSL)		UL 94 可燃性等級	V-0
接点材質	銅合金	接触表面	ニッケル下地金メッキ
はんだ接続の層構造	≥ 50 μ" Ni / 100 μ" Sn	プラグ接点の層構造	≥ 50 μ" Ni / 30 μ" Au
動作温度、最小	-55 °C	動作温度、最大	105 °C

梱包

パッケージ	Tray	VPE 長	305.00 mm
VPE幅	202.00 mm	VPEの高さ	25.00 mm

重要なメモ

注意事項

作成日 23.01.2026 02:17:06 MEZ

カタログステータス / 図面

D-SUB M6.3 T15HU 3.2B4 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類


ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

D-SUB M6.3 T15HU 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

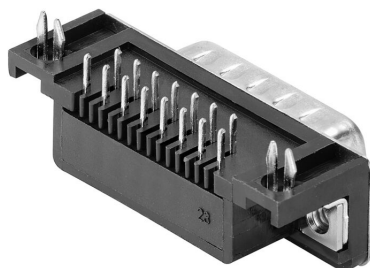


D-SUB M6.3 T15HU 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

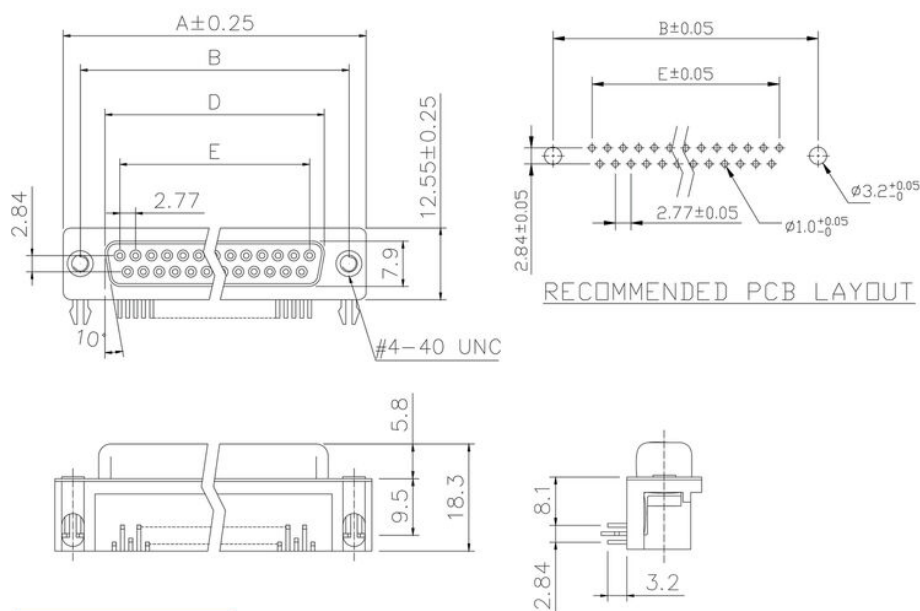

Tolerance	
x.	± 0.38
x.x	± 0.25
x.xx	± 0.13
DIM	TOL
x.	± 3°
x.x	± 1.0°
Angle	TOL

Dimensions

No. of poles	A	B	C	E
9	30.81	24.99	16.92	11.08
15	39.20	33.30	25.25	19.39
25	53.05	47.04	38.96	33.24