


## RS VERT 8P 24VDC Z UL V1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

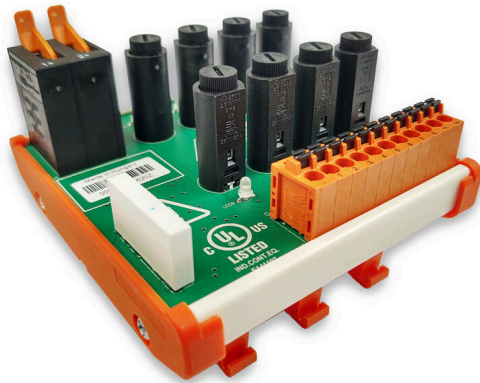

8チャンネル内に1つの電圧電位(1+、2+)を有する、プッシュイン接続対応ヒューズで保護された分電器モジュール。

## 一般注文データ

バージョン	1 P, PUSH IN
注文番号	<a href="#">2727410000</a>
種別	RS VERT 8P 24VDC Z UL V1
GTIN (EAN)	4064675000433
数量	1 items

## RS VERT 8P 24VDC Z UL V1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cULus)	E141197

## 寸法と重量

深さ	102 mm	奥行き (インチ)	4.0157 inch
高さ	78.2 mm	高さ (インチ)	3.0787 inch
幅	108.2 mm	幅 (インチ)	4.2598 inch
正味重量	201 g		

## 温度

保管温度	-25...60 °C	動作温度	-25...60 °C
動作温度時の湿度	0 ~ 85% (結露無き事)		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

## 接続データ

電位数	1	配電回路基板用コネクタ	LMF 5.08mm
供給プラグインコネクタ	LUF 10.00mm		

## 評価データ

動作電圧	24 V DC $\pm$ 25%	分電器接続ごとの最大電流	9.5 A
合計動作電流	76.5 A	スイッチング容量 (抵抗) リレーDC、 最大	4.5 W @ 30 V
開閉電源リレー、最小	1 mA @ 1 V		

## 絶縁協調 (IEC/UL61010-1およびIEC/UL61010-2-201)

定格絶縁電圧	50 V AC / 70 V DC	サージ電圧カテゴリー	II
汚染度	2	絶縁テスト電圧 AC	0.86 kV

## 接続フィールド

最小配線断面、AWG	AWG 12	接続方式	PUSH IN
クランプ範囲、最大	0.12 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	2.5 mm <sup>2</sup>
最大配線断面、AWG	AWG 24		

## 供給接続

接続方式	PUSH IN	クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最大	16 mm <sup>2</sup>	配線断面、最小 AWG	AWG 20

作成日 25.02.2026 06:51:33 MEZ

カタログステータス / 図面

## RS VERT 8P 24VDC Z UL V1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ



導体断面、最小 AWG	AWG 6		
<b>分類</b>			
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		
<b>絶縁協調 (EN 60664-1)</b>			
定格絶縁電圧	50 V AC / 70 V DC	サージ電圧カテゴリー	II
絶縁テスト電圧 AC	0.86 kV		

**RS VERT 8P 24VDC Z UL V1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

図面

www.weidmueller.com

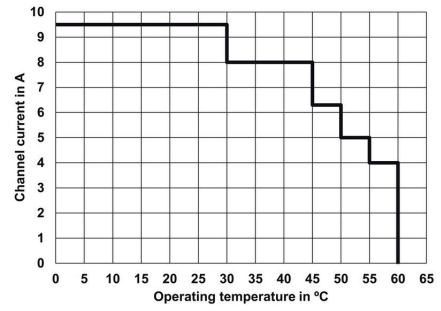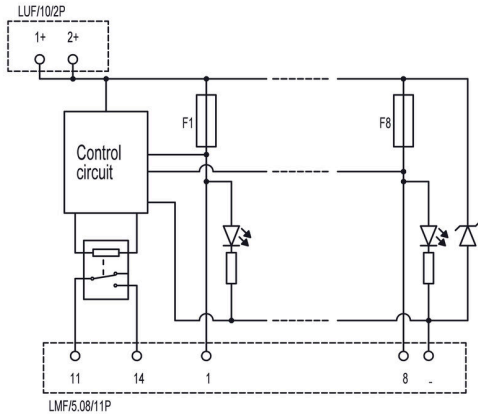

## RS VERT 8P 24VDC Z UL V1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ヒューズ



## 一般注文データ

種別	RS-FUSE 5X20 4A250V F	バージョン
注文番号	<a href="#">2780640000</a>	
GTIN (EAN)	4064675052807	
数量	10 ST	
種別	RS-FUSE 5X20 5A250V F	バージョン
注文番号	<a href="#">2780730000</a>	
GTIN (EAN)	4064675053330	
数量	10 ST	
種別	RS-FUSE 5X20 6.3A250V F	バージョン
注文番号	<a href="#">2780740000</a>	
GTIN (EAN)	4064675053347	
数量	10 ST	
種別	RS-FUSE 5X20 8A250V F	バージョン
注文番号	<a href="#">2780750000</a>	
GTIN (EAN)	4064675053354	
数量	10 ST	
種別	RS-FUSE 5X20 10A250V F	バージョン
注文番号	<a href="#">2780760000</a>	
GTIN (EAN)	4064675053361	
数量	10 ST	