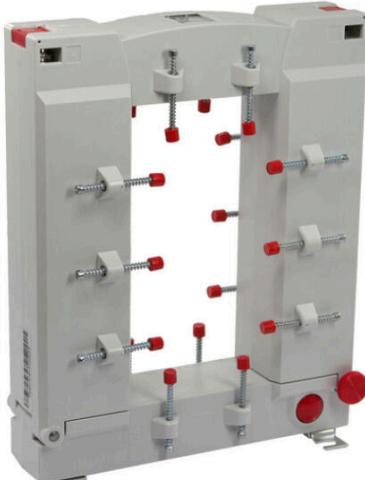


**KCMA-8-4000-5A-15VA1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**後付け用変流器****：特長**

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

**一般注文データ**

バージョン	一次電流: 4000 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 15 VA, 公差等級: 1, スプリットコア式変流器
注文番号	<a href="#">2728190000</a>
種別	KCMA-8-4000-5A-15VA1
GTIN (EAN)	4050118810530
数量	1 items
メーカー	MBS AG

**KCMA-8-4000-5A-15VA1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	79 mm	奥行き (インチ)	3.1102 inch
高さ	243 mm	高さ (インチ)	9.5669 inch
幅	195 mm	幅 (インチ)	7.6772 inch
正味重量	3692.48 g		

**温度**

保管温度	動作温度
------	------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**技術プロパティ**

保護度合い	IP20	絶縁クラス	E
定格熱持続電流 I <sub>サーマル</sub>	1.2 x I <sub>定格</sub>	公称周波数	50 Hz

**通電導体の寸法**

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	80.00 mm
レール	80 x 120 mm	設置場所	屋内使用

**電気属性**

公差等級	1	二次電流	0...5 A
ロード	15 VA	一次電流	4000 A

**絶縁協調**

標準	EN 60044/1	公差等級	1
----	------------	------	---

**分類**

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**KCMA-8-4000-5A-15VA1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

