


## KCMA-8-5000-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

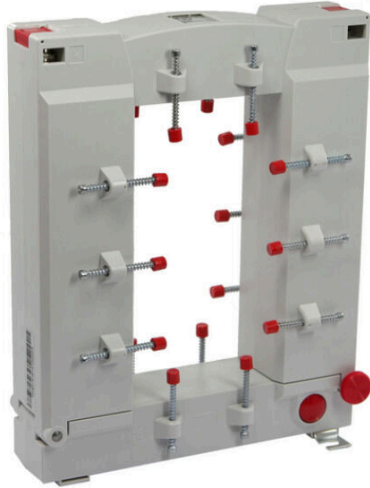

## 後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

## 一般注文データ

バージョン	一次電流: 5000 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 15 VA, 公差等級: 1, スプリットコア式変流器
注文番号	<a href="#">2728210000</a>
種別	KCMA-8-5000-5A-15VA1
GTIN (EAN)	4050118809954
数量	1 items
メーカー	MBS AG

## KCMA-8-5000-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	79 mm	奥行き (インチ)	3.1102 inch
高さ	243 mm	高さ (インチ)	9.5669 inch
幅	195 mm	幅 (インチ)	7.6772 inch
正味重量	1500 g		

## 温度

保管温度 動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術プロパティ

保護度合い	IP20	絶縁クラス	E
定格熱持続電流 I <sub>サーマル</sub>	1.2 x I <sub>定格</sub>	公称周波数	50 Hz

## 通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	80.00 mm
レール	80 x 120 mm	設置場所	屋内使用

## 電気属性

公差等級	1	二次電流	0...5 A
ロード	15 VA	一次電流	5000 A

## 絶縁協調

標準	EN 60044/1	公差等級	1
----	------------	------	---

## 分類

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-8-5000-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

