


## VPU LOCKING CLIP L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

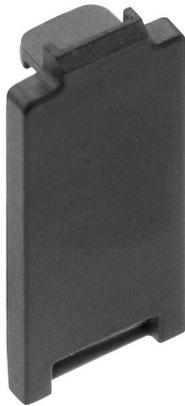

幅広いアクセサリで品揃えが充実

## 一般注文データ

注文番号	2735070000
種別	<a href="#">VPU LOCKING CLIP L</a>
GTIN (EAN)	4050118816402
数量	10 items

## VPU LOCKING CLIP L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	7.5 mm	奥行き (インチ)	0.2953 inch
高さ	13 mm	高さ (インチ)	0.5118 inch
幅	17 mm	幅 (インチ)	0.6693 inch
正味重量	0.65 g		

## 温度

保管温度		周囲温度	...70 °C
動作温度	-40 °C...70 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		

## 一般データ

バージョン	ラッチ	設計	その他
UL 94 可燃性等級	V-0	色	黒色
保護度合い	IP20		

## 公称データ IEC/EN

周波数範囲、最大	60 Hz	周波数範囲、最小	50 Hz
一体型バックアップヒューズ	いいえ		

## 一般データ

保護度合い	IP20	色	黒色
-------	------	---	----

## 分類

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		