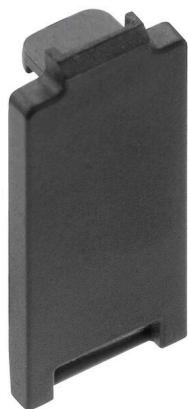


VPU LOCKING CLIP L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

幅広いアクセサリで品揃えが充実

一般注文データ

注文番号	2735070000
種別	VPU LOCKING CLIP L
GTIN (EAN)	4050118816402
数量	10 items

VPU LOCKING CLIP L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	7.5 mm	奥行き (インチ)	0.2953 inch
高さ	13 mm	高さ (インチ)	0.5118 inch
幅	17 mm	幅 (インチ)	0.6693 inch
正味重量	0.65 g		

温度

保管温度	周囲温度	...70 °C
動作温度	-40 °C...70 °C	

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

バージョン	ラッチ	設計	その他
UL 94 可燃性等級	V-0	色	黒色
保護度合い	IP20		

公称データ IEC/EN

周波数範囲、最大	60 Hz	周波数範囲、最小	50 Hz
一体型バックアップヒューズ	いいえ		

一般データ

保護度合い	IP20	色	黒色
-------	------	---	----

分類

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-12-04
ECLASS 15.0	27-17-12-04		