

IE-FCM-RJ45-C-X-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IP65 での RJ45 対応のサービスインターフェース
FrontCom Micro

一般注文データ

バージョン	FrontComマイクロRJ45カップリング
注文番号	2742310000
種別	IE-FCM-RJ45-C-X-100
GTIN (EAN)	4050118844511
数量	100 items

IE-FCM-RJ45-C-X-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	42.9 mm	奥行き (インチ)	1.689 inch
高さ	44 mm	高さ (インチ)	1.7323 inch
幅	29.5 mm	幅 (インチ)	1.1614 inch
壁厚、最小	1 mm	壁厚、最大	5 mm
正味重量	27.02 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

締付トルク 固定ナット	2.0 Nm	接続 1	RJ45
接続 2	RJ45	項目説明	FrontComマイクロRJ45 カップリング
色	黒色	ハウジング主要材質	PA UL 94 V0
カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
取り付け方式	キャビネット, 分電箱	シールド	360°シールド接点
保護度合い	IP65, 閉鎖状態	プラギング回数	750

一般基準

コネクタ規格	IEC 60603-7-51
--------	----------------

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	IEEE 802.3afに適合		

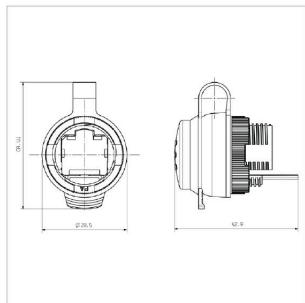
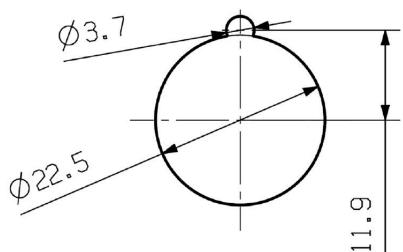
分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

IE-FCM-RJ45-C-X-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**寸法図****設置カットアウト**

IE-FCM-RJ45-C-X-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

補完製品



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダー

は、Siemens、ABB、Moeller、Télémechanique の22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	SM-H 27/18 SW	バージョン
注文番号	1716630000	SwitchMark, アクセサリ, 48 x 27 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190343194	
数量	25 ST	