

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





IP65 での RJ45 対応のサービスインターフェース FrontCom Micro

一般注文データ

バージョン	FrontComマイクロRJ45カップリング
注文番号	<u>2742310000</u>
種別	IE-FCM-RJ45-C-X-100
GTIN (EAN)	4050118844511
数量	100 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

DOLLO	\ 			
ROHS	適合			
け法と重量				
 深さ	42.9 mm		1.689 inch	
高さ	44 mm	- <u>突けら(イン)</u> 高さ(インチ)	1.7323 inch	
	29.5 mm	ー 幅(インチ)	1.1614 inch	
壁厚、最小	1 mm		5 mm	
E味重量	27.02 g	<u> </u>	5	
温度				
保管温度		動作温度	-40 °C70 °C	
^{床 自 温 及} 取り付け温度		<u> </u>	-40 C70 C	
環境製品コンプライアンス				
D-110 +4 t5 14 77	海地 (在 ID ナン L)			
RoHS 対応状況 REACH SVHC	準拠 (免除なし)			
NEACH SVIIC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
一般データ				
締付トルク固定ナット	2.0 Nm		RJ45	
接続 2	RJ45	項目説明	FrontComマイクロRJ4 カップリング	
 色	黒色	ハウジング主要材質	PA UL 94 VO	
カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	接触表面	ニッケル下地金メッキ	
取り付け方式	キャビネット, 分電箱	シールド	360°シールド接点	
保護度合い	IP65, 閉鎖状態	プラギング回数	750	
一般基準				
コネクタ規格	IEC 60603-7-51			
電気プロパティ				
耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC	
<u> 电圧、接点/ソールト</u> PoE / PoE+	IEEE 802.3afに適合		2 1000 V AC/DC	
<u> </u>	3304.17.42 д			
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031	
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031	
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02	
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-02	
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-28-92	
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92	
ECLASS 15.0	27-18-28-92			

カタログステータス / 図面 2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

図面

寸法図

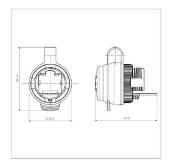

設置カットアウト

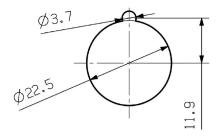



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサ

補完製品



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるた めの MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟む か、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別 調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタ マーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作 成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性 を備えた印刷品質が得られます
- •極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルム を推奨します
- ホルダー

は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

一般注文データ

バージョン 種別 SM-H 27/18 SW 注文番号 1716630000 SwitchMark, アクセサリ, 48 x 27 mm, 黒色 GTIN (EAN)

25 ST 数量

4008190343194

4 カタログステータス / 図面