CABTITE EP A 24/12 GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Cabtite - ケーブル挿入プレート

制御キャビネット、エンクロージャ、または機械にプラグを付けずに、スペースを節約しながら、ケーブルや導体を最小限のスペースに簡単に挿入できます。

Cabtite ケーブル挿入プレートを使用すると、保護ホース、空圧 / 油圧ホース、光ファイバーケーブルなどの 過酷な環境でも、ケーブルをすばやく簡単に省スペース で取り付けることができます。設置は長方形のウォールカットアウトをひとつだけ通して行われるため、設置時間が最大 40 % 短縮されます (標準ケーブルグランドと比較)。

工具不要型ケーブル挿入プレートの IP54 スナップバー ジョンは、DIN EN 60529 に準拠してテストされ、温度 範囲 - 40C \sim + 90C に適した UL94 V-0 認定 TPE 材料で 製造されています。

Cabtite ケーブル挿入プレートは、従来の電線貫通金物に 代わる経済的な代替品です。

一般注文データ

バージョン	ケーブル取り入れプレート, Cabtite(ケーブル取
	り入れロストリップ), TPE, グレー, 高さ: 44 mm,
	幅: 142 mm, 深さ: 12 mm, -40 °C90 °C, IP54
注文番号	<u>2743540000</u>
	CABTITE EP A 24/12 GY
GTIN (EAN)	4064675120964
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

MAMID承認件数	
	C C C TILLIE

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cURus)	E223801

寸法と重量

深さ	12 mm	奥行き (インチ)	0.4724 inch
高さ	44 mm	高さ (インチ)	1.7323 inch
幅	142 mm	幅(インチ)	5.5905 inch
壁厚、最小	1.5 mm		2.5 mm
正味重量	39.4 g		

温度

動作温度 -40 ℃...90 ℃

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

接続可能なケーブルの数

取り付け方式	篏合仕様	
接続可能ケーブルの数	12	
ケーブル導入口	個数	12
	ケーブル直径、最小	1 mm
	ケーブル直径、最大	15 mm
	ケーブル仕様	丸型ケーブル

一般情報

シリコーン	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-0	
	IP54	 基本材質	TPE	
保護等級(III)	Type 1 Type 12			

分類

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

カタログステータス / 図面 2



CABTITE EP A 24/12 GY




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



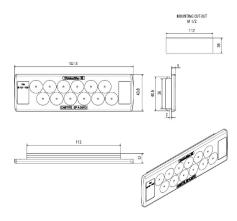

CABTITE EP A 24/12 GY



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ヘビーデューティコネクタ対応四角分割スタンプ



ワイドミュラーのパンチ加工ツール - 電気キャビネット の切り抜きを行う際に必要な最初の選択肢。

- PG ケーブルグランドM ケーブルグランド
- 特殊ケーブルグランド

ステンレススチールには適していません!

一般注文データ

1 ST

数量

種別 KOK-112X36 バージョン 注文番号 9204870000 Sheet holes GTIN (EAN) 4032248693801

4 カタログステータス / 図面