

CABTITE EP B 24/50 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cabtite – ケーブル挿入プレート

制御キャビネット、エンクロージャ、または機械にプラグを付けずに、スペースを節約しながら、ケーブルや導体を最小限のスペースに簡単に挿入できます。

Cabtite ケーブル挿入プレートを使用すると、保護ホース、空圧 / 油圧ホース、光ファイバーケーブルなどの過酷な環境でも、ケーブルをすばやく簡単に省スペースで取り付けることができます。設置は長方形のウォールカットアウトをひとつだけ通して行われるため、設置時間が最大 40 % 短縮されます (標準ケーブルグランドと比較)。

工具不要型ケーブル挿入プレートの IP54 スナップバージョンは、DIN EN 60529 に準拠してテストされ、温度範囲 -40C ~ +90C に適した UL94 V-0 認定 TPE 材料で製造されています。

Cabtite ケーブル挿入プレートは、従来の電線貫通金物に代わる経済的な代替品です。

一般注文データ

バージョン	ケーブル取り入れプレート, Cabtite (ケーブル取り入れ口ストリップ), TPE, グレー, 高さ: 44 mm, 幅: 142 mm, 深さ: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54
注文番号	2743710000
種別	CABTITE EP B 24/50 GY
GTIN (EAN)	4064675123422
数量	10 items

CABTITE EP B 24/50 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E223801

寸法と重量

深さ	12 mm	奥行き (インチ)	0.4724 inch
高さ	44 mm	高さ (インチ)	1.7323 inch
幅	142 mm	幅 (インチ)	5.5905 inch
壁厚、最小	2.5 mm	壁厚、最大	4 mm
正味重量	44.9 g		

温度

動作温度	-40 °C...90 °C
------	----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

接続可能なケーブルの数

取り付け方式	嵌合仕様
接続可能ケーブルの数	50
ケーブル導入口	個数
	ケーブル直径、最小
	5.3 mm
	ケーブル直径、最大
	丸型ケーブル
	個数
	1 mm
	ケーブル直径、最小
	6.4 mm
	ケーブル直径、最大
	丸型ケーブル
	個数
	8
	ケーブル直径、最小
	1 mm
	ケーブル直径、最大
	8.3 mm
	ケーブル仕様

一般情報

シリコーン	いいえ	UL 94 可燃性等級	V-0
保護度合い	IP54	基本材質	TPE
保護等級 (UL)	Type 1, Type 12		

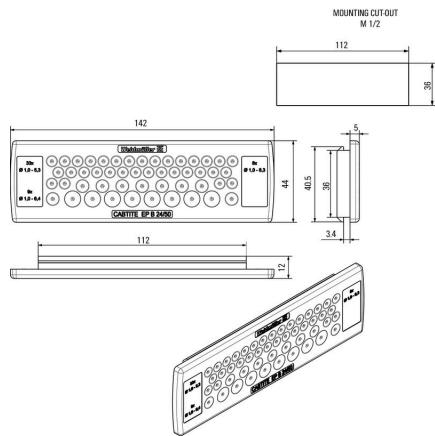
分類

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE EP B 24/50 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

CABTITE EP B 24/50 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ヘビーデューティコネクタ対応四角分割スタンプ



ワイドミュラーのパンチ加工ツール - 電気キャビネットの切り抜きを行う際に必要な最初の選択肢

- PG ケーブルグランド
- M ケーブルグランド
- 特殊ケーブルグランド

ステンレススチールには適していません！

一般注文データ

種別	KOK-112X36
注文番号	9204870000
GTIN (EAN)	4032248693801
数量	1 ST

バージョン
Sheet holes