


HDC MHP 100 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

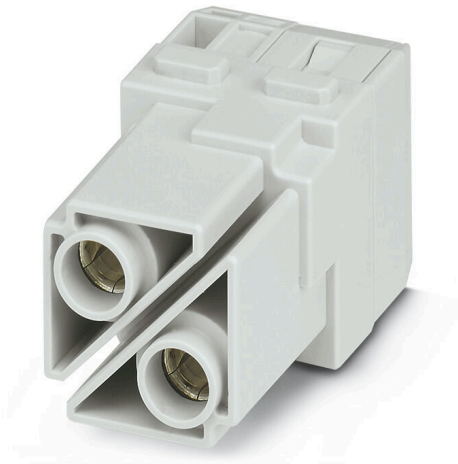

柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	電源モジュール, 1000 V, 100 A, 極数: 2, 軸ねじ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 2
注文番号	2748290000
種別	HDC MHP 100 FAS
GTIN (EAN)	4050118891126
数量	2 items

HDC MHP 100 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数

ROHS 適合
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)
証明書番号 (UR) E92202

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	49 mm	高さ (インチ)	1.9291 inch
幅	34.2 mm	幅 (インチ)	1.3465 inch
正味重量	24.95 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

一般データ

極数	2	UL 94 可燃性等級	V-0
絶縁材	ポリカーボネート	プラグイン回数	≥ 500
種別	メス型	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート
シリーズ	ModuPlug	定格電圧 (DIN EN 61984)	1000 V
UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	100 A	必要なプラグインスロット	2

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 2	接続方式	軸ねじ接続
配線接続断面積 AWG、最小	AWG 8	導体断面、最大	35 mm ²
導体断面、最小	10 mm ²		

電源の接点

クランプ範囲、出力接点、最大	35 mm ²	
クランプ範囲、出力接点、最小	10 mm ²	
導体直径に応じた最大締め付けトルク	導体断面、最小	10 mm ²
	導体直径、最大	16 mm ²
	締め付けトルク、最大	6 Nm
	導体直径、最大	25 mm ²
	締め付けトルク、最大	7 Nm
	導体直径、最大	35 mm ²
ケーブル直径に従った被覆剥き長さ	締め付けトルク、最大	8 Nm
	ケーブル直径、最大	9 mm

作成日 15.03.2026 01:07:21 MEZ

カタログステータス / 図面

HDC MHP 100 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

被覆剥き長さ	14.00 mm
ケーブル直径、最大	11.5 mm
被覆剥き長さ	16.00 mm

分類




ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP 100 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

図面

www.weidmueller.com

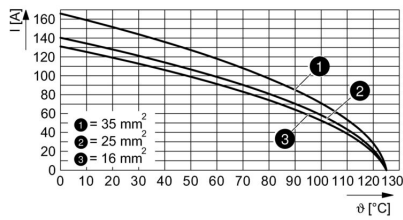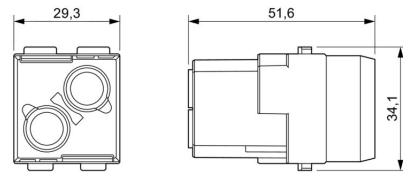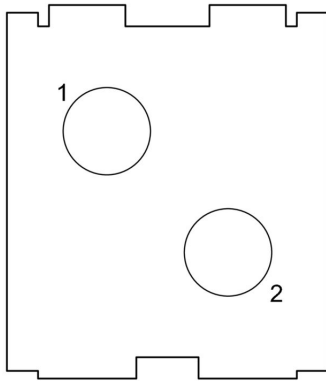

HDC MHP 100 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	

HDC MHP 100 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ


長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 10B AC	バージョン
注文番号	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 6B AB	バージョン
注文番号	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 24B FA	バージョン
注文番号	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 ST	

短いガイドピン付属

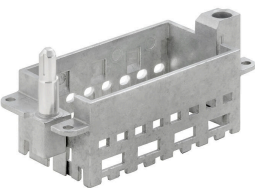

一般注文データ

種別	HDC MFGS 16B DA	バージョン
注文番号	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 24B AF	バージョン
注文番号	2736950000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 ST	

HDC MHP 100 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

長いガイドピン付属




一般注文データ

種別	HDC MFGL 16B DA
注文番号	2737020000
GTIN (EAN)	4050118823073
数量	1 ST

バージョン	Frame
-------	-------

短いガイドピン付属

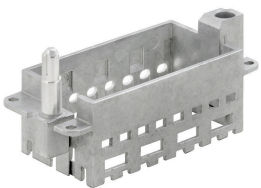


一般注文データ

種別	HDC MFGL 16B DA
注文番号	2736930000
GTIN (EAN)	4050118822298
数量	1 ST

バージョン	Frame
-------	-------

長いガイドピン付属

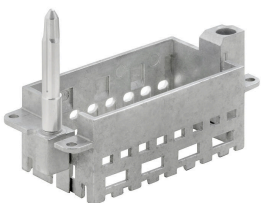

一般注文データ

種別	HDC MFGL 16B AD
注文番号	2737010000
GTIN (EAN)	4050118823066
数量	1 ST

バージョン	Frame
-------	-------

HDC MHP 100 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 6B AB	バージョン
注文番号	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 24B FA	バージョン
注文番号	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 10B AC	バージョン
注文番号	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 ST	

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 24B AF	バージョン
注文番号	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 10B CA	バージョン
注文番号	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 ST	

HDC MHP 100 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 6B BA	バージョン
注文番号	2736900000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 10B CA	バージョン
注文番号	2736920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
数量	1 ST	

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 6B BA	バージョン
注文番号	2736980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
数量	1 ST	

HDC MHP 100 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHP 100 MAS	バージョン
注文番号	2748280000	電源モジュール, 1000 V, 100 A, 極数: 2, 軸ねじ接続, オス型, 必要なプラグインロット: 2
GTIN (EAN)	4050118891034	
数量	2 ST	