

HDC MHP 70 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	電源モジュール, 1000 V, 70 A, 極数: 2, 軸ねじ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 1
注文番号	2748310000
種別	HDC MHP 70 FAS
GTIN (EAN)	4050118890884
数量	2 items

HDC MHP 70 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E92202
証明書番号 (cURus)	E310075

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	45 mm	高さ (インチ)	1.7716 inch
幅	34.2 mm	幅 (インチ)	1.3465 inch
正味重量	8.64 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

一般データ

極数	2	UL 94 可燃性等級	V-0
絶縁材	ポリカーボネート	プラギング回数	≥ 500
種別	メス型	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート
シリーズ	ModuPlug	定格電圧 (DIN EN 61984)	1000 V
UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	70 A	必要なプラグインスロット	1

PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

バージョン

接続方式	軸ねじ接続	導体断面、最大	25 mm ²
導体断面、最小	4 mm ²		

電源の接点

クランプ範囲、出力接点、最大	25 mm ²
クランプ範囲、出力接点、最小	4 mm ²
導体直径に応じた最大締付けトルク	導体断面、最小
	4 mm ²
	導体直径、最大
	6 mm ²
	締付けトルク、最大
	2 Nm

HDC MHP 70 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

導体断面、最小	10 mm ²
導体直径、最大.	25 mm ²
締付けトルク、最大.	3 Nm
導体断面、最小	10 mm ²
導体直径、最大.	25 mm ²
締付けトルク、最大.	6 Nm
ケーブル直径に従った被覆剥き長さ	
ケーブル直径、最大	7 mm
被覆剥き長さ	11.00 mm
ケーブル直径、最大	10.5 mm
被覆剥き長さ	15.00 mm

分類



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHP 70 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

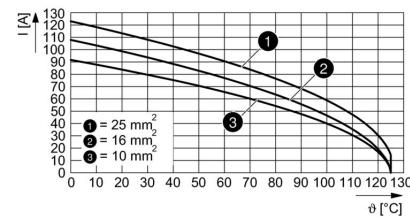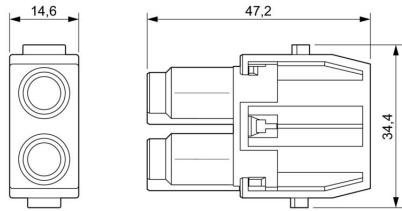

HDC MHP 70 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	


HDC MHP 70 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

長いガイドピン付属

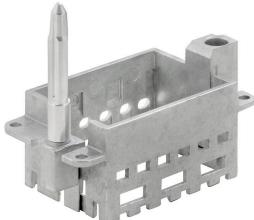

一般注文データ

種別	HDC MFGL 10B AC	バージョン
注文番号	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 6B AB	バージョン
注文番号	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 24B FA	バージョン
注文番号	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 ST	

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 16B DA	バージョン
注文番号	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 24B AF	バージョン
注文番号	2736950000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 ST	

HDC MHP 70 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ


長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 16B DA	バージョン
注文番号	2737020000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823073	
数量	1 ST	


短いガイドピン付属

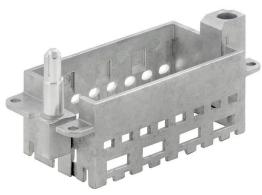

一般注文データ

種別	HDC MFGS 16B AD	バージョン
注文番号	2736930000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
数量	1 ST	

長いガイドピン付属

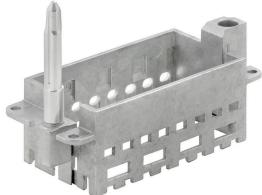

一般注文データ

種別	HDC MFGL 16B AD	バージョン
注文番号	2737010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
数量	1 ST	

HDC MHP 70 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ


短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 6B AB	バージョン
注文番号	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 24B FA	バージョン
注文番号	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 10B AC	バージョン
注文番号	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 ST	

長いガイドピン付属

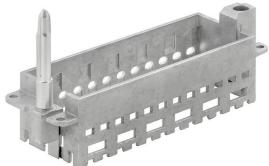

一般注文データ

種別	HDC MFGL 24B AF	バージョン
注文番号	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 10B CA	バージョン
注文番号	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 ST	

HDC MHP 70 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 6B BA	バージョン
注文番号	2736900000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 10B CA	バージョン
注文番号	2736920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
数量	1 ST	

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 6B BA	バージョン
注文番号	2736980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
数量	1 ST	

HDC MHP 70 FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

電気モジュール



柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHP 70 MAS	バージョン
注文番号	2748300000	電源モジュール, 1000 V, 70 A, 極数: 2, 軸ねじ接続, オス型, 必要なプラグインスロット: 1
GTIN (EAN)	4050118891119	
数量	2 ST	
種別	HDC MHP 70 MC	バージョン
注文番号	2668190000	電源モジュール, 1000 V, 70 A, 極数: 2, クリップ接続, オス型, 必要なプラグインスロット: 1
GTIN (EAN)	4050118767537	
数量	1 ST	