

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	電源モジュール, 500 V, 40 A, 極数: 7, クリップ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 1
注文番号	2748370000
種別	HDC MHX 3/4 FC
GTIN (EAN)	4050118891010
数量	5 items

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E92202
証明書番号 (cURus)	E310075

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	39.1 mm	高さ (インチ)	1.5394 inch
幅	34.2 mm	幅 (インチ)	1.3465 inch
正味重量	9.2 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

極数	7	UL 94 可燃性等級	V-0
プラギング回数	≥ 500	種別	メス型
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート
シリーズ	ModuPlug	定格電圧 (DIN EN 61984)	500 V
UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V	定格電流 (DIN EN 61984)	40 A
必要なプラグインスロット	1		

PE接続データ

接続種別 PE モジュールフレームによる
ネジ接続

バージョン

接続方式	クリンプ接続	導体断面、最大	6 mm ²
導体断面、最小	1.5 mm ²		

接点の通知

接続方式、信号	クリンプ接続	極数、信号	4
クリンプ範囲、信号接点、最大	2.5 mm ²	クリンプ範囲、信号接点、最小	0.14 mm ²
被覆剥き長さ、信号	8 mm	定格電圧 (DIN EN 61984)、信号接点	500 V
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)、信号	8 kV	定格電流 (DIN EN 61984)、信号	10 A

電源の接点

接続方式、電源接点 クリンプ接続

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

極数、パフォーマンス接点	3				
被覆剥き長さ、機能接点	9 mm				
クランプ範囲、出力接点、最大	6 mm ²				
クランプ範囲、出力接点、最小	1.5 mm ²				
定格電圧 (DIN EN 61984)、出力接点	500 V				
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)、電力接点	8 kV				
定格電流 (DIN EN 61984)、電源接点	40 A				
導体直径に応じた最大締付けトルク	<table border="1"> <tr> <td>導体断面、最小</td> <td>1.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>導体直径、最大</td> <td>6 mm²</td> </tr> </table>	導体断面、最小	1.5 mm ²	導体直径、最大	6 mm ²
導体断面、最小	1.5 mm ²				
導体直径、最大	6 mm ²				

分類




ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-17
ECLASS 9.1	27-44-02-17	ECLASS 10.0	27-44-02-17
ECLASS 11.0	27-44-02-17	ECLASS 12.0	27-44-02-17
ECLASS 13.0	27-44-02-17	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

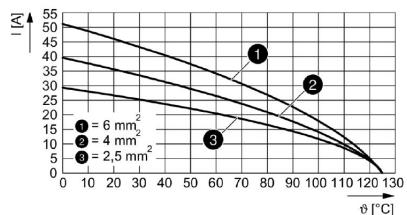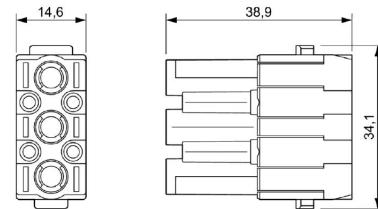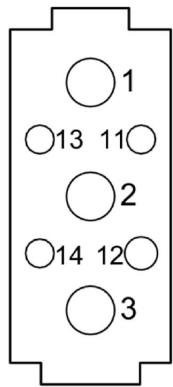

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

クリンプ接点 HX

クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。



一般注文データ

種別	HDC C HX BM1.5AG	バージョン
注文番号	1002950000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, メス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4032248697236	1.5, 回転, 銅合金
数量	25 ST	
種別	HDC C HX BM2.5AG	バージョン
注文番号	1002960000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, メス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4032248697243	2.5, 回転, 銅合金
数量	25 ST	
種別	HDC C HX BM4.0AG	バージョン
注文番号	1002970000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HQ, MixMate, メス型, 導体断面、
GTIN (EAN)	4032248697250	最大: 4, 回転, 銅合金
数量	25 ST	
種別	HDC C HX BM6.0AG	バージョン
注文番号	1002980000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, メス型, 導体断面、最大:
GTIN (EAN)	4032248697267	6, 回転, 銅合金
数量	25 ST	

クリンプ接点 HD



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。



一般注文データ

種別	HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG	バージョン
注文番号	1651570000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400248	導体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU	バージョン
注文番号	1651670000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400347	導体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金
数量	100 ST	

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC-C-HD-BM0.5AG	バージョン
注文番号	1651580000	HDCコネクタ, クリップコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400255	導体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM0.5AU	バージョン
注文番号	1651680000	HDCコネクタ, クリップコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400354	導体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG	バージョン
注文番号	1601760000	HDCコネクタ, クリップコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190158354	導体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM0.75-1.00AU	バージョン
注文番号	1651690000	HDCコネクタ, クリップコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400361	導体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM1.5AG	バージョン
注文番号	1651600000	HDCコネクタ, クリップコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400279	導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM1.5AU	バージョン
注文番号	1651700000	HDCコネクタ, クリップコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400378	導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM2.5AG	バージョン
注文番号	1651610000	HDCコネクタ, クリップコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400286	導体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM2.5AU	バージョン
注文番号	1651710000	HDCコネクタ, クリップコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400385	導体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	

標準



一般注文データ

種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	

HDC MHX 3/4 FC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	

長いガイドピン付属

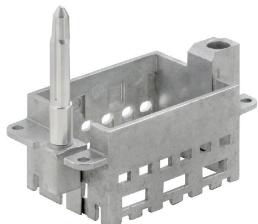

一般注文データ

種別	HDC MFGL 10B AC	バージョン
注文番号	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 6B AB	バージョン
注文番号	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 ST	

HDC MHX 3/4 FC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

種別	HDC MFGL 24B FA	バージョン
注文番号	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 ST	


短いガイドピン付属

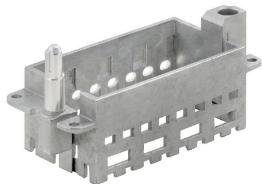

一般注文データ

種別	HDC MFGS 16B DA	バージョン
注文番号	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 24B AF	バージョン
注文番号	2736950000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 ST	

長いガイドピン付属

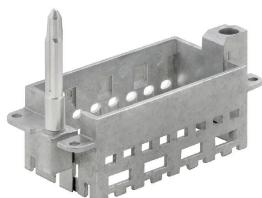

一般注文データ

種別	HDC MFGL 16B DA	バージョン
注文番号	2737020000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823073	
数量	1 ST	


HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

短いガイドピン付属

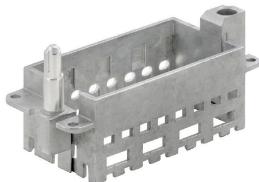

一般注文データ

種別	HDC MFGS 16B AD	バージョン
注文番号	2736930000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
数量	1 ST	

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGL 16B AD	バージョン
注文番号	2737010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
数量	1 ST	

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 6B AB	バージョン
注文番号	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 ST	

HDC MHX 3/4 FC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC MFGS 24B FA	バージョン
注文番号	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 10B AC	バージョン
注文番号	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 ST	

長いガイドピン付属

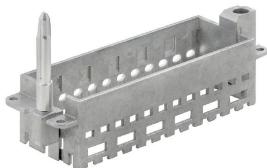

一般注文データ

種別	HDC MFGL 24B AF	バージョン
注文番号	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 10B CA	バージョン
注文番号	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 ST	

短いガイドピン付属



一般注文データ

種別	HDC MFGS 6B BA	バージョン
注文番号	2736900000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 10B CA	バージョン
注文番号	2736920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
数量	1 ST	

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

長いガイドピン付属



一般注文データ

種別 HDC MFGL 6B BA

バージョン

注文番号 [2736980000](#)

Frame

GTIN (EAN) 4050118822908

数量 1 ST

HDC MHX 3/4 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

電気モジュール



柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHX 3/4 MC	バージョン
注文番号	2748360000	電源モジュール, 500 V, 40 A, 極数: 7, クリップ接続, オス型, 必要なプラグインスロット: 1
GTIN (EAN)	4050118890976	
数量	5 ST	