

**HDC MHE 2 HV FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

**一般注文データ**

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 高圧モジュール, 2900 V, 16 A, 極数: 2, クリップ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 2 |
| 注文番号       | <a href="#">2748390000</a>                                 |
| 種別         | HDC MHE 2 HV FC  |
| GTIN (EAN) | 4050118891003  |
| 数量         | 1 items  |

## HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS                  | 適合                        |
| UL File Number Search | <a href="#">UL ウェブサイト</a> |
| 証明書番号 (UR)            | E92202                    |
| 証明書番号 (cURus)         | E310075                   |

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 34 mm   | 奥行き (インチ) | 1.3386 inch |
| 高さ   | 64.3 mm | 高さ (インチ)  | 2.5315 inch |
| 幅    | 34.1 mm | 幅 (インチ)   | 1.3425 inch |
| 正味重量 | 51.92 g |           |             |

## 温度

|      |                   |
|------|-------------------|
| 制限温度 | -40 °C ... 125 °C |
|------|-------------------|

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c                                   |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a |

## 一般データ

|                          |          |                     |          |
|--------------------------|----------|---------------------|----------|
| 極数                       | 2        | UL 94 可燃性等級         | V-0      |
| プラギング回数                  | ≥ 500    | 種別                  | メス型      |
| サージ電圧カテゴリー               | III      | 汚染度                 | 3        |
| 基本材質                     | ポリカーボネート | シリーズ                | ModuPlug |
| 定格電圧 (DIN EN 61984)      | 2900 V   | UL/CSAに準拠した定格電圧     | 600 V    |
| 定格インパルス電圧 (DIN EN 61984) | 15 kV    | 定格電流 (DIN EN 61984) | 16 A     |
| 必要なプラグインスロット             | 2        |                     |          |

## PE接続データ

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 接続種別 PE | モジュールフレームによる<br>ネジ接続 |
|---------|----------------------|

## バージョン

|                 |                   |               |                     |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 12            | 被覆剥き長さ、定格接続   | 9.5 mm              |
| 接続方式            | クリンプ接続            | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 20              |
| 導体断面、最大         | 4 mm <sup>2</sup> | 導体断面、最小       | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## 分類

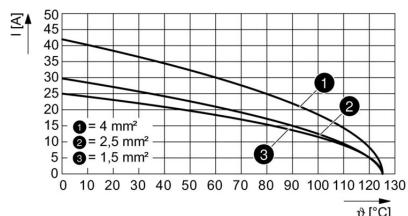
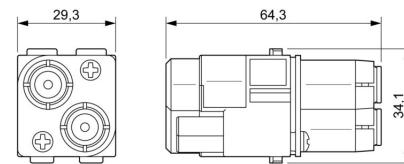
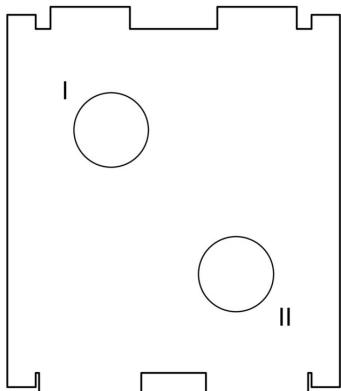
|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 |             |             |

**HDC MHE 2 HV FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



**HDC MHE 2 HV FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****クリンプ接点 HE**

クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

**一般注文データ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | HDC-C-HE-BM0.5AG           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1201100000</a> | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導 |
| GTIN (EAN) | 4008190142698              | 体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金                             |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | HDC-C-HE-BM0.5AU           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1651470000</a> | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導 |
| GTIN (EAN) | 4008190400149              | 体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金                             |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1201200000</a> | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導 |
| GTIN (EAN) | 4008190044480              | 体断面、最大: 1, 回転, 銅合金                               |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1651480000</a> | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導 |
| GTIN (EAN) | 4008190400156              | 体断面、最大: 1, 回転, 銅合金                               |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | HDC-C-HE-BM1.5AG           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1201300000</a> | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導 |
| GTIN (EAN) | 4008190100346              | 体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金                             |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | HDC-C-HE-BM1.5AU           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1651490000</a> | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導 |
| GTIN (EAN) | 4008190400163              | 体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金                             |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | HDC-C-HE-BM2.5AG           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1201400000</a> | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導 |
| GTIN (EAN) | 4008190047078              | 体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金                             |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | HDC-C-HE-BM2.5AU           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1651500000</a> | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導 |
| GTIN (EAN) | 4008190400170              | 体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金                             |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | HDC-C-HE-BM4.0AG           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1201500000</a> | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導 |
| GTIN (EAN) | 4008190148096              | 体断面、最大: 4, 回転, 銅合金                               |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | HDC-C-HE-BM4.0AU           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1651510000</a> | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導 |
| GTIN (EAN) | 4008190400187              | 体断面、最大: 4, 回転, 銅合金                               |
| 数量         | 100 ST                     |  |

**HDC MHE 2 HV FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | HDC-C-HE-BM4.65AU          | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1116530000</a> | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導 |
| GTIN (EAN) | 4032248897254              | 体断面、最大: 4.65, 回転, 銅合金                            |
| 数量         | 100 ST                     |  |

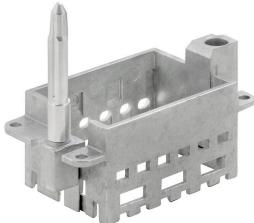
**標準****一般注文データ**

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | HDC MF 6B AB               | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1428920000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233414              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | HDC MF 6B BA               | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1428940000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233353              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | HDC MF 10B AC              | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1428960000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233223              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | HDC MF 10B CA              | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1428980000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233278              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | HDC MF 16B AD              | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1429010000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233315              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | HDC MF 16B DA              | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1429030000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233407              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | HDC MF 24B AF              | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1429050000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233285              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | HDC MF 24B FA              | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1429070000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118233520              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

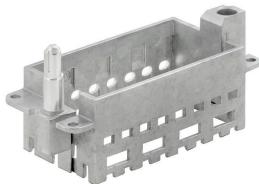
**HDC MHE 2 HV FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****長いガイドピン付属****一般注文データ**

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | HDC MFGL 10B AC            | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2736990000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823042              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | HDC MFGL 6B AB             | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2736970000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823035              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | HDC MFGL 24B FA            | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2737040000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823097              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

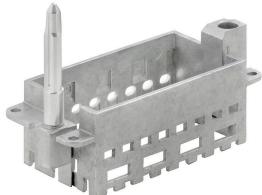
**短いガイドピン付属****一般注文データ**

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | HDC MFGS 16B DA            | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2736940000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823004              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | HDC MFGS 24B AF            | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2736950000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823011              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

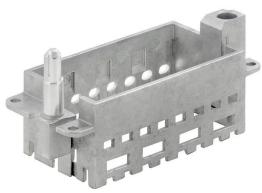
**HDC MHE 2 HV FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

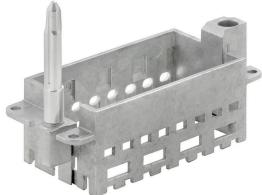
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****長いガイドピン付属****一般注文データ**

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | HDC MFGL 16B DA            | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2737020000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823073              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

**短いガイドピン付属****一般注文データ**

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | HDC MFGS 16B AD            | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2736930000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822298              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

**長いガイドピン付属****一般注文データ**

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | HDC MFGL 16B AD            | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2737010000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823066              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

**HDC MHE 2 HV FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****短いガイドピン付属****一般注文データ**

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | HDC MFGS 6B AB             | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2736890000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822250              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | HDC MFGS 24B FA            | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2736960000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823028              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | HDC MFGS 10B AC            | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2736910000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822274              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

**長いガイドピン付属****一般注文データ**

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | HDC MFGL 24B AF            | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2737030000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823080              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | HDC MFGL 10B CA            | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2737000000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118823059              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

**HDC MHE 2 HV FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****短いガイドピン付属****一般注文データ**

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | HDC MFGS 6B BA             | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2736900000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822267              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |
| 種別         | HDC MFGS 10B CA            | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2736920000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822281              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

**長いガイドピン付属****一般注文データ**

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | HDC MFGL 6B BA             | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2736980000</a> | Frame |
| GTIN (EAN) | 4050118822908              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

**HDC MHE 2 HV FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**対応**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**電気モジュール****柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

**一般注文データ**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | HDC MHE 2 HV MC            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2748380000</a> | 高圧モジュール, 2900 V, 16 A, 極数: 2, クリップ接続, オス型, 必要な |
| GTIN (EAN) | 4050118890969              | プラグインスロット: 2                                   |
| 数量         | 1 ST                       |  |