

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	高圧モジュール, 2900 V, 16 A, 極数: 2, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 2
注文番号	2748390000
種別	HDC MHE 2 HV FC
GTIN (EAN)	4050118891003
数量	1 items

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E92202
証明書番号 (cURus)	E310075

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	64.3 mm	高さ (インチ)	2.5315 inch
幅	34.1 mm	幅 (インチ)	1.3425 inch
正味重量	51.92 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

一般データ

極数	2	UL 94 可燃性等級	V-0
プラグング回数	≥ 500	種別	メス型
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3
基本材質	ポリカーボネート	シリーズ	ModuPlug
定格電圧 (DIN EN 61984)	2900 V	UL/CSAに準拠した定格電圧	600 V
定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	15 kV	定格電流 (DIN EN 61984)	16 A
必要なプラグインスロット	2		

PE接続データ

接続種別 PE モジュールフレームによる
ネジ接続

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 12	被覆剥き長さ、定格接続	9.5 mm
接続方式	クリンプ接続	配線接続断面 AWG、最小	AWG 20
導体断面、最大	4 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²

分類




ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

図面

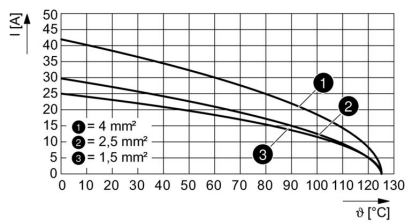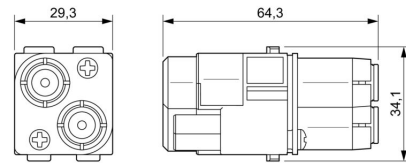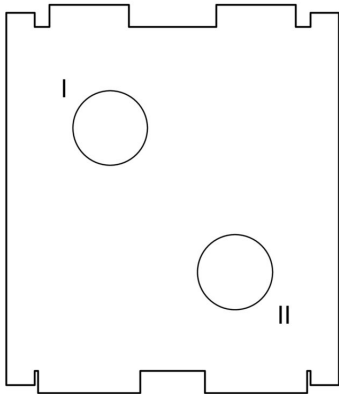

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

クリンプ接続 HE



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC-C-HE-BM0.5AG	バージョン
注文番号	1201100000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190142698	体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HE-BM0.5AU	バージョン
注文番号	1651470000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400149	体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HE-BM0.75-1.00AG	バージョン
注文番号	1201200000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190044480	体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HE-BM0.75-1.00AU	バージョン
注文番号	1651480000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400156	体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HE-BM1.5AG	バージョン
注文番号	1201300000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190100346	体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HE-BM1.5AU	バージョン
注文番号	1651490000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400163	体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HE-BM2.5AG	バージョン
注文番号	1201400000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190047078	体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HE-BM2.5AU	バージョン
注文番号	1651500000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400170	体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HE-BM4.0AG	バージョン
注文番号	1201500000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190148096	体断面、最大: 4, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HE-BM4.0AU	バージョン
注文番号	1651510000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4008190400187	体断面、最大: 4, 回転, 銅合金
数量	100 ST	

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC-C-HE-BM4.65AU	バージョン
注文番号	1116530000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HE, HEE, HQ, MixMate, メス型, 導
GTIN (EAN)	4032248897254	体断面、最大: 4.65, 回転, 銅合金
数量	100 ST	

標準



簡易性

革新的なスライド式フレームは、開閉のロックイン位置が2つに定義されています。これにより、ツールを使わずに簡単にモジュールを組み立てることができるようになりました。

一般注文データ

種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	1428920000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	1428940000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	1428960000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	1428980000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	1429010000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	1429030000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	1429050000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	1429070000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	

HDC MHE 2 HV FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHE 2 HV MC	バージョン	
注文番号	2748380000	高圧モジュール, 2900 V, 16 A, 極数: 2, クリンプ接続, オス型, 必要な	
GTIN (EAN)	4050118890969	プラグインスロット: 2	
数量	1 ST		