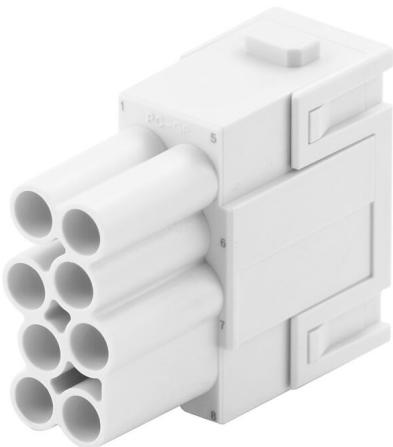


HDC MHE 8 FP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	信号モジュール, 400 V, 16 A, 極数: 8, アクチュエータ付ブッシュイン, メス型, 必要なプラグインスロット: 1
注文番号	2748450000
種別	HDC MHE 8 FP
GTIN (EAN)	4050118890945
数量	1 items

HDC MHE 8 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E310075

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	39 mm	高さ (インチ)	1.5354 inch
幅	34.1 mm	幅 (インチ)	1.3425 inch
正味重量	18.5 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

極数	8	UL 94 可燃性等級	V-0
プラギング回数	≥ 500	種別	メス型
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3
基本材質	ポリカーボネート	シリーズ	ModuPlug
定格電圧 (DIN EN 61984)	400 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	6 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	16 A	必要なプラグインスロット	1

PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	被覆剥き長さ、定格接続	10 mm
接続方式	アクチュエータ付プッシュ イン	配線接続断面 AWG、最小	AWG 20
導体断面、最大	2.5 mm ²	導体断面、最小	0.5 mm ²

分類

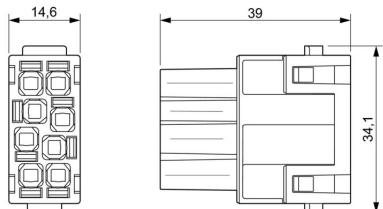
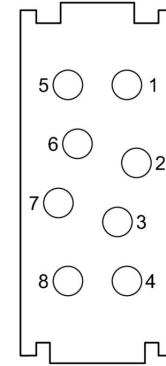
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHE 8 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HDC MHE 8 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

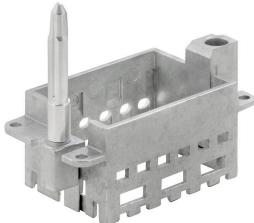
アクセサリ**標準****一般注文データ**

種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	

HDC MHE 8 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**長いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGL 10B AC	バージョン
注文番号	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 6B AB	バージョン
注文番号	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 24B FA	バージョン
注文番号	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 ST	

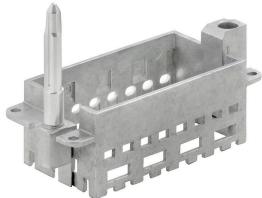
短いガイドピン付属**一般注文データ**

種別	HDC MFGS 16B DA	バージョン
注文番号	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 24B AF	バージョン
注文番号	2736950000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 ST	

HDC MHE 8 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

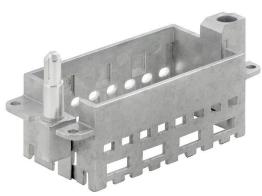
アクセサリ**長いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGL 16B DA	バージョン
----	-----------------	-------

注文番号	2737020000	Frame
------	----------------------------	-------

GTIN (EAN)	4050118823073	
------------	---------------	--

数量	1 ST	
----	------	--

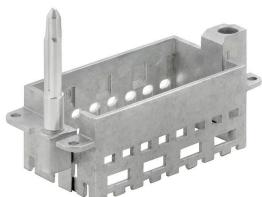
短いガイドピン付属**一般注文データ**

種別	HDC MFGS 16B AD	バージョン
----	-----------------	-------

注文番号	2736930000	Frame
------	----------------------------	-------

GTIN (EAN)	4050118822298	
------------	---------------	--

数量	1 ST	
----	------	--

長いガイドピン付属**一般注文データ**

種別	HDC MFGL 16B AD	バージョン
----	-----------------	-------

注文番号	2737010000	Frame
------	----------------------------	-------

GTIN (EAN)	4050118823066	
------------	---------------	--

数量	1 ST	
----	------	--

HDC MHE 8 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**短いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGS 6B AB	バージョン
注文番号	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 24B FA	バージョン
注文番号	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 10B AC	バージョン
注文番号	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 ST	

長いガイドピン付属**一般注文データ**

種別	HDC MFGL 24B AF	バージョン
注文番号	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 10B CA	バージョン
注文番号	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 ST	

HDC MHE 8 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**短いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGS 6B BA	バージョン
注文番号	2736900000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 10B CA	バージョン
注文番号	2736920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
数量	1 ST	

長いガイドピン付属**一般注文データ**

種別	HDC MFGL 6B BA	バージョン
注文番号	2736980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
数量	1 ST	

HDC MHE 8 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

電気モジュール**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHE 8 MC	バージョン
注文番号	1428880000	信号モジュール, 400 V, 16 A, 極数: 8, クリップ接続, オス型, 必要なプラグインスロット: 1
GTIN (EAN)	4050118233247	
数量	1 ST	
種別	HDC MHE 8 MP	バージョン
注文番号	2748440000	信号モジュール, 400 V, 16 A, 極数: 8, アクチュエータ付ブッシュイン, オス型, 必要なプラグインスロット: 1
GTIN (EAN)	4050118890952	
数量	1 ST	