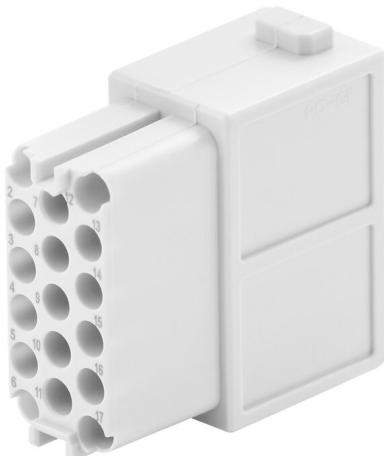


HDC MHD 17 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	信号モジュール, 160 V, 10 A, 極数: 17, クリップ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 1
注文番号	2748490000
種別	HDC MHD 17 FC
GTIN (EAN)	4050118890853
数量	5 items

HDC MHD 17 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (UR) E92202

証明書番号 (cURus) E310075

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	34 mm	高さ (インチ)	1.3386 inch
幅	14.5 mm	幅 (インチ)	0.5709 inch
正味重量	9.98 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

極数	17	UL 94 可燃性等級	V-0
絶縁材	PC	プラギング回数	≥ 500
種別	メス型	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3	基本材質	ポリカーボネート
シリーズ	ModuPlug	定格電圧 (DIN EN 61984)	160 V
UL/CSAに準拠した定格電圧	160 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	2.5 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	10 A	必要なプラグインスロット	1

PE接続データ

接続種別 PE モジュールフレームによる
ネジ接続

バージョン

被覆剥き長さ、定格接続	8 mm	接続方式	クリンプ接続
導体断面、最大	2.5 mm ²	導体断面、最小	0.14 mm ²

分類




ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHD 17 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

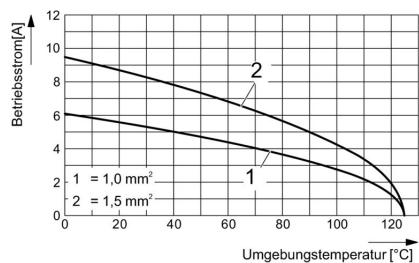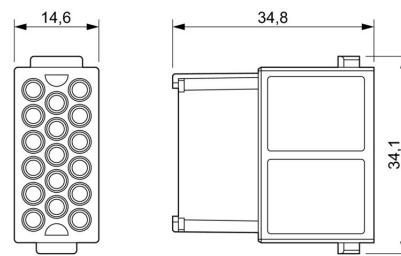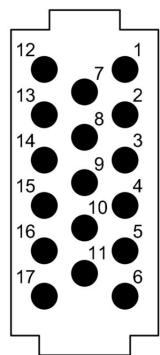

HDC MHD 17 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**クリンプ接点 HD**

クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG	バージョン
注文番号	1601760000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190158354	導体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG	バージョン
注文番号	1651570000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400248	導体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM0.5AG	バージョン
注文番号	1651580000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400255	導体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM1.5AG	バージョン
注文番号	1651600000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400279	導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM2.5AG	バージョン
注文番号	1651610000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400286	導体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU	バージョン
注文番号	1651670000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400347	導体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM0.5AU	バージョン
注文番号	1651680000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400354	導体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM0.75-1.00AU	バージョン
注文番号	1651690000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400361	導体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM1.5AU	バージョン
注文番号	1651700000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400378	導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-BM2.5AU	バージョン
注文番号	1651710000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型,
GTIN (EAN)	4008190400385	導体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	

HDC MHD 17 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


アクセサリ**標準****一般注文データ**

種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	

HDC MHD 17 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

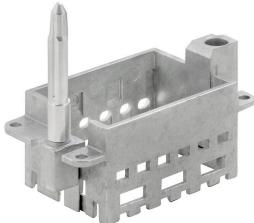アクセサリ**長いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGL 10B AC	バージョン
注文番号	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 6B AB	バージョン
注文番号	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 24B FA	バージョン
注文番号	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 ST	


短いガイドピン付属**一般注文データ**

種別	HDC MFGS 16B DA	バージョン
注文番号	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 24B AF	バージョン
注文番号	2736950000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 ST	


HDC MHD 17 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

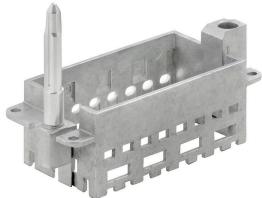アクセサリ**長いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGL 16B DA	バージョン
注文番号	2737020000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823073	
数量	1 ST	

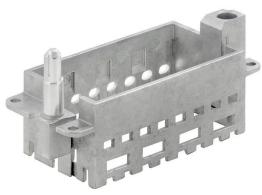短いガイドピン付属**一般注文データ**

種別	HDC MFGS 16B AD	バージョン
注文番号	2736930000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
数量	1 ST	

長いガイドピン付属**一般注文データ**

種別	HDC MFGL 16B AD	バージョン
注文番号	2737010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
数量	1 ST	

HDC MHD 17 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**短いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGS 6B AB	バージョン
注文番号	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 24B FA	バージョン
注文番号	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 10B AC	バージョン
注文番号	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 ST	

長いガイドピン付属**一般注文データ**

種別	HDC MFGL 24B AF	バージョン
注文番号	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGL 10B CA	バージョン
注文番号	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 ST	

HDC MHD 17 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**短いガイドピン付属****一般注文データ**

種別	HDC MFGS 6B BA	バージョン
注文番号	2736900000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 10B CA	バージョン
注文番号	2736920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
数量	1 ST	

長いガイドピン付属**一般注文データ**

種別	HDC MFGL 6B BA	バージョン
注文番号	2736980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
数量	1 ST	

HDC MHD 17 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

電気モジュール**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MHD 17 MC	バージョン
注文番号	2748480000	信号モジュール, 160 V, 10 A, 極数: 17, クリンプ接続, オス型, 必要な
GTIN (EAN)	4050118890778	プラグインスロット: 1
数量	5 ST	