

HDC MEMC 2 MC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

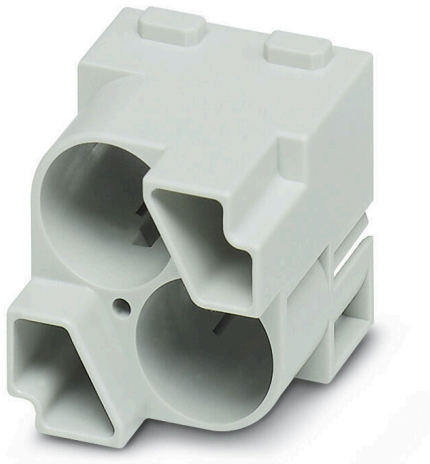

柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	データモジュール, 50 V, 10 A, 極数: 2, クリンプ接続, オス型, 必要なプラグインスロット: 2
注文番号	2748560000
種別	HDC MEMC 2 MC
GTIN (EAN)	4050118890730
数量	2 items

HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)
証明書番号 (UR) E92202

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	34 mm	高さ (インチ)	1.3386 inch
幅	34.2 mm	幅 (インチ)	1.3465 inch
正味重量	7.1 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

極数	2	UL 94 可燃性等級	V-0
プラグイン回数	≥ 500	種別	オス型
サージ電圧カテゴリ	III	汚染度	3
基本材質	ポリカーボネート	シリーズ	ModuPlug
定格電圧 (DIN EN 61984)	50 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	0.8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	10 A	必要なプラグインスロット	2

PE接続データ

接続種別 PE モジュールフレームによる
ネジ接続

バージョン

接続方式	クリンプ接続	導体断面、最大	2.5 mm ²
導体断面、最小	0.14 mm ²		

分類


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

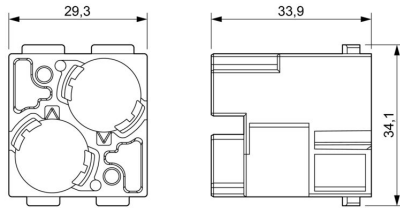

HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MBUS HD 1 M	バージョン
注文番号	2748630000	データ使用, 50 V, 10 A, 極数: 1, クリンプ接続, オス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890693	インスロット: 0
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS HD 4 M	バージョン
注文番号	2748590000	データ使用, 50 V, 10 A, 極数: 4, クリンプ接続, オス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890723	インスロット: 0
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS HE 1 M	バージョン
注文番号	2748610000	データ使用, 50 V, 16 A, 極数: 1, クリンプ接続, オス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890822	インスロット: 0
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS HS 8 M	バージョン
注文番号	2748650000	データ使用, 50 V, 5 A, 極数: 8, クリンプ接続, オス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890716	インスロット: 0
数量	1 ST	

シールドプレート MEMC



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

一般注文データ

種別	HDC MEMC ADP	バージョン
注文番号	2748740000	シールドバス
GTIN (EAN)	4050118890624	
数量	1 ST	


HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

標準

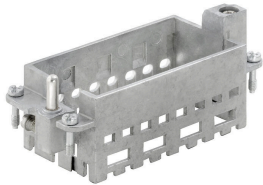


簡易性

革新的なスライド式フレームは、開閉のロックイン位置が2つに定義されています。これにより、ツールを使わずに簡単にモジュールを組み立てることができるようになりました。

一般注文データ

種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	1429010000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	1429030000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	

短いガイドピン付属

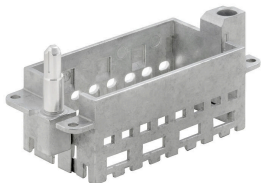

簡易性

革新的なスライド式フレームは、開閉のロックイン位置が2つに定義されています。これにより、ツールを使わずに簡単にモジュールを組み立てることができるようになりました。

一般注文データ

種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	2736940000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	2736930000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822298	
数量	1 ST	


HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

標準

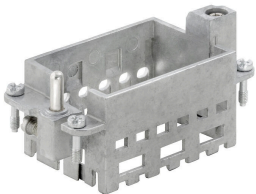

簡易性

革新的なスライド式フレームは、開閉のロックイン位置が2つに定義されています。これにより、ツールを使わずに簡単にモジュールを組み立てることができるようになりました。

一般注文データ

種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	1428960000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	1428980000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	1428920000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	1428940000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	1429050000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	1429070000	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	

HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

対応

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MEMC 2 FC	バージョン
注文番号	2748570000	データモジュール, 50 V, 10 A, 極数: 2, クリンプ接続, メス型, 必要な
GTIN (EAN)	4050118890587	プラグインスロット: 2
数量	2 ST	