

HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	データモジュール, 50 V, 10 A, 極数: 2, クリップ接続, オス型, 必要なプラグインスロット: 2
注文番号	2748560000
種別	HDC MEMC 2 MC
GTIN (EAN)	4050118890730
数量	2 items

HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E92202

寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	34 mm	高さ (インチ)	1.3386 inch
幅	34.2 mm	幅 (インチ)	1.3465 inch
正味重量	7.1 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

極数	2	UL 94 可燃性等級	V-0
プラギング回数	≥ 500	種別	オス型
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3
基本材質	ポリカーボネート	シリーズ	ModuPlug
定格電圧 (DIN EN 61984)	50 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	0.8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	10 A	必要なプラグインスロット	2

PE接続データ

接続種別 PE	モジュールフレームによる ネジ接続
---------	----------------------

バージョン

接続方式	クリンプ接続	導体断面、最大	2.5 mm ²
導体断面、最小	0.14 mm ²		

分類

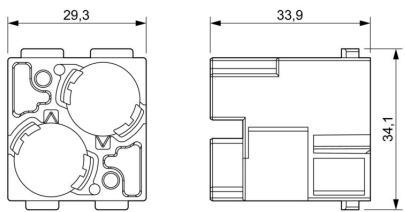
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

電気モジュール



柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MBUS HD 1 M	バージョン
注文番号	2748630000	データ使用, 50 V, 10 A, 極数: 1, クリップ接続, オス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890693	インスロット: 0
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS HD 4 M	バージョン
注文番号	2748590000	データ使用, 50 V, 10 A, 極数: 4, クリップ接続, オス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890723	インスロット: 0
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS HE 1 M	バージョン
注文番号	2748610000	データ使用, 50 V, 16 A, 極数: 1, クリップ接続, オス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890822	インスロット: 0
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS HS 8 M	バージョン
注文番号	2748650000	データ使用, 50 V, 5 A, 極数: 8, クリップ接続, オス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890716	インスロット: 0
数量	1 ST	

シールドプレート MEMC



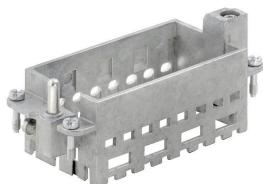
ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

一般注文データ

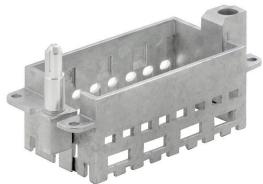
種別	HDC MEMC ADP	バージョン
注文番号	2748740000	Shield bus
GTIN (EAN)	4050118890624	
数量	1 ST	

HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ
www.weidmueller.com
標準**一般注文データ**

種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	

短いガイドピン付属**一般注文データ**

種別	HDC MFGS 16B DA	バージョン
注文番号	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	
種別	HDC MFGS 16B AD	バージョン
注文番号	2736930000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
数量	1 ST	

HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**標準****一般注文データ**

種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	

HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

電気モジュール**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MEMC 2 FC	バージョン
注文番号	2748570000	データモジュール, 50 V, 10 A, 極数: 2, クリップ接続, メス型, 必要な
GTIN (EAN)	4050118890587	プラグインスロット: 2
数量	2 ST	