

## HDC MEMC 2 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

バージョン	データモジュール, 50 V, 10 A, 極数: 2, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 2
注文番号	<a href="#">2748570000</a>
種別	HDC MEMC 2 FC
GTIN (EAN)	4050118890587
数量	2 items

## HDC MEMC 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)  
証明書番号 (UR) E92202

## 寸法と重量

深さ	34 mm	奥行き (インチ)	1.3386 inch
高さ	34 mm	高さ (インチ)	1.3386 inch
幅	34.2 mm	幅 (インチ)	1.3465 inch
正味重量	6.42 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

極数	2	UL 94 可燃性等級	V-0
プラグイン回数	≥ 500	種別	メス型
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3
基本材質	ポリカーボネート	シリーズ	ModuPlug
定格電圧 (DIN EN 61984)	50 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	0.8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	10 A	必要なプラグインスロット	2

## PE接続データ

接続種別 PE モジュールフレームによる  
ネジ接続


## バージョン

接続方式	クリンプ接続	導体断面、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.14 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

図面

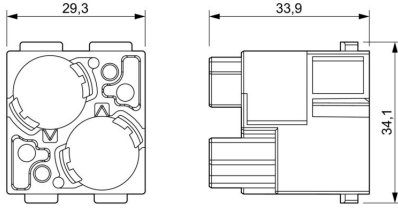

## HDC MEMC 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 電気モジュール



## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

種別	HDC MBUS HD 1 F	バージョン
注文番号	<a href="#">2748620000</a>	データ使用, 50 V, 10 A, 極数: 1, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890815	インスロット: 0
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS HD 4 F	バージョン
注文番号	<a href="#">2748580000</a>	データ使用, 50 V, 10 A, 極数: 4, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890570	インスロット: 0
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS HE 1 F	バージョン
注文番号	<a href="#">2748600000</a>	データ使用, 50 V, 16 A, 極数: 1, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890563	インスロット: 0
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS HS 8 F	バージョン
注文番号	<a href="#">2748640000</a>	データ使用, 50 V, 5 A, 極数: 8, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890686	インスロット: 0
数量	1 ST	

## シールドプレート MEMC



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

## 一般注文データ

種別	HDC MEMC ADP	バージョン
注文番号	<a href="#">2748740000</a>	シールドバス
GTIN (EAN)	4050118890624	
数量	1 ST	


## HDC MEMC 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 標準

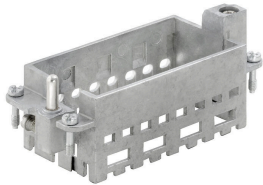


## 簡易性

革新的なスライド式フレームは、開閉のロックイン位置が2つに定義されています。これにより、ツールを使わずに簡単にモジュールを組み立てることができるようになりました。

## 一般注文データ

種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	<a href="#">1429010000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	<a href="#">1429030000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	

## 短いガイドピン付属

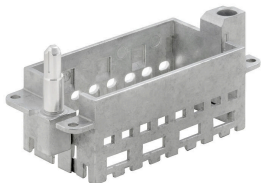

## 簡易性

革新的なスライド式フレームは、開閉のロックイン位置が2つに定義されています。これにより、ツールを使わずに簡単にモジュールを組み立てることができるようになりました。

## 一般注文データ

種別	HDC MF 16B DA	バージョン
注文番号	<a href="#">2736940000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 16B AD	バージョン
注文番号	<a href="#">2736930000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118822298	
数量	1 ST	


## HDC MEMC 2 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 標準

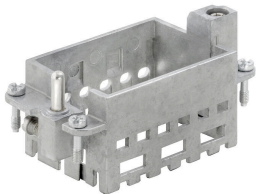

## 簡易性

革新的なスライド式フレームは、開閉のロックイン位置が2つに定義されています。これにより、ツールを使わずに簡単にモジュールを組み立てることができるようになりました。

## 一般注文データ

種別	HDC MF 10B AC	バージョン
注文番号	<a href="#">1428960000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 10B CA	バージョン
注文番号	<a href="#">1428980000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 6B AB	バージョン
注文番号	<a href="#">1428920000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 6B BA	バージョン
注文番号	<a href="#">1428940000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B AF	バージョン
注文番号	<a href="#">1429050000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
種別	HDC MF 24B FA	バージョン
注文番号	<a href="#">1429070000</a>	フレーム
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	

## HDC MEMC 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## 対応

## 電気モジュール



## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

種別	HDC MEMC 2 MC	バージョン
注文番号	<a href="#">2748560000</a>	データモジュール, 50 V, 10 A, 極数: 2, クリンプ接続, オス型, 必要な
GTIN (EAN)	4050118890730	プラグインスロット: 2
数量	2 ST	