

HDC MBUS HD 4 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | データ使用, 50 V, 10 A, 極数: 4, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 0 |
| 注文番号 | 2748580000 |
| 種別 | HDC MBUS HD 4 F |
| GTIN (EAN) | 4050118890570 |
| 数量 | 1 items |

HDC MBUS HD 4 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 46 mm | 奥行き (インチ) | 1.811 inch |
| 高さ | 15.5 mm | 高さ (インチ) | 0.6102 inch |
| 幅 | 18 mm | 幅 (インチ) | 0.7087 inch |
| 正味重量 | 32 g | | |

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | | | |
|--------------------------|----------|---------------------|------|
| 極数 | 4 | UL 94 可燃性等級 | V-0 |
| プラグイン回数 | ≥ 500 | 種別 | メス型 |
| サージ電圧カテゴリー | III | 汚染度 | 3 |
| 基本材質 | ポリカーボネート | 定格電圧 (DIN EN 61984) | 50 V |
| 定格インパルス電圧 (DIN EN 61984) | 0.8 kV | 定格電流 (DIN EN 61984) | 10 A |
| 必要なプラグインスロット | 0 | | |

バージョン

接続方式 クリンプ接続 導体断面、最大 2.5 mm²
導体断面、最小 0.14 mm²

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 | | |


HDC MBUS HD 4 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

図面

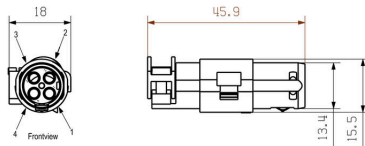

図面

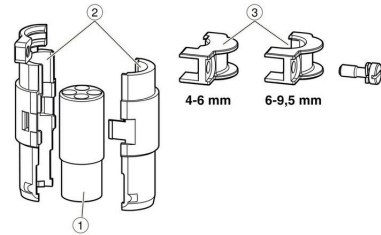

HDC MBUS HD 4 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

電気モジュール




柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC MEMC 2 FC | バージョン |
| 注文番号 | 2748570000 | データモジュール, 50 V, 10 A, 極数: 2, クリンプ接続, メス型, 必要な |
| GTIN (EAN) | 4050118890587 | プラグインスロット: 2 |
| 数量 | 2 ST | |

シールドプレート MEMC

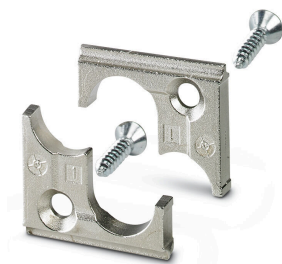

ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | HDC MEMC ADP | バージョン |
| 注文番号 | 2748740000 | シールドバス |
| GTIN (EAN) | 4050118890624 | |
| 数量 | 1 ST | |

クリンプ接点 HD



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG | バージョン |
| 注文番号 | 1651570000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190400248 | 導体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |

HDC MBUS HD 4 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU | バージョン |
| 注文番号 | 1651670000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190400347 | 導体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | HDC-C-HD-BM0.5AG | バージョン |
| 注文番号 | 1651580000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190400255 | 導体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | HDC-C-HD-BM0.5AU | バージョン |
| 注文番号 | 1651680000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190400354 | 導体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG | バージョン |
| 注文番号 | 1601760000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190158354 | 導体断面、最大: 1, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AU | バージョン |
| 注文番号 | 1651690000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190400361 | 導体断面、最大: 1, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | HDC-C-HD-BM1.5AG | バージョン |
| 注文番号 | 1651600000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190400279 | 導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | HDC-C-HD-BM1.5AU | バージョン |
| 注文番号 | 1651700000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190400378 | 導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | HDC-C-HD-BM2.5AG | バージョン |
| 注文番号 | 1651610000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190400286 | 導体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | HDC-C-HD-BM2.5AU | バージョン |
| 注文番号 | 1651710000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190400385 | 導体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |

HDC MBUS HD 4 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC MBUS HD 4 M | バージョン |
| 注文番号 | 2748590000 | データ使用, 50 V, 10 A, 極数: 4, クリンプ接続, オス型, 必要なプラグ |
| GTIN (EAN) | 4050118890723 | インスロット: 0 |
| 数量 | 1 ST | |