

HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

バージョン	データ使用, 50 V, 5 A, 極数: 8, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 0
注文番号	2748640000
種別	HDC MBUS HS 8 F
GTIN (EAN)	4050118890686
数量	1 items

HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	45.9 mm	奥行き (インチ)	1.8071 inch
高さ	16.8 mm	高さ (インチ)	0.6614 inch
幅	18 mm	幅 (インチ)	0.7087 inch
正味重量	30.8 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

一般データ

極数	8	UL 94 可燃性等級	V-0
プラグイン回数	≥ 500	種別	メス型
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3
基本材質	ポリカーボネート	シリーズ	ModuPlug
定格電圧 (DIN EN 61984)	50 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	0.8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	5 A	必要なプラグインスロット	0

PE接続データ

接続種別 PE モジュールフレームによる
ネジ接続

バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 20	接続方式	クリンプ接続
配線接続断面 AWG、最小	AWG 28	導体断面、最大	0.52 mm ²
導体断面、最小	0.09 mm ²		

分類


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

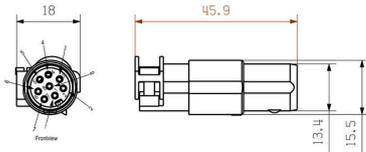

HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MEMC 2 FC	バージョン	
注文番号	2748570000	データモジュール, 50 V, 10 A, 極数: 2, クリンプ接続, メス型, 必要な	
GTIN (EAN)	4050118890587	プラグインスロット: 2	
数量	2 ST		

シールドプレート MEMC



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます。

一般注文データ

種別	HDC MEMC ADP	バージョン	
注文番号	2748740000	Shield bus	
GTIN (EAN)	4050118890624		
数量	1 ST		

D-SUB クリンプ接点



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

種別	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	バージョン	
注文番号	2748730000	メス型, ゴールド, 0.08 - 0.12 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118890549		
数量	100 ST		

HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	バージョン
注文番号	2748720000	メス型, ゴールド, 0.2 - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890631	
数量	100 ST	

HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MBUS HS 8 M	バージョン	
注文番号	2748650000	データ使用	50 V, 5 A, 極数: 8, クリンプ接続, オス型, 必要なプラグイン
GTIN (EAN)	4050118890716	スロット:	0
数量	1 ST		