

## HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高气密性および耐食性を有します。

## 一般注文データ

バージョン	メス型, ゴールド, 0.14 - 0 mm <sup>2</sup>
注文番号	<a href="#">2748660000</a>
種別	HDC C COAX 50 F
GTIN (EAN)	4050118890679
数量	10 items

## HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 2.15 g

## 温度

制限温度 -55 °C ... 135 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## 一般データ

接点直径、オス	4.8 mm	被覆剥き長さ、定格接続	2.5 mm
接続方式	はんだ接続	バージョンインサート	COAX
色	ゴールド	導体断面、最大	0 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.14 mm <sup>2</sup>	表面仕上	ゴールド
プラグング回数	≥ 500	種別	メス型
基本材質	銅合金	シリーズ	ModuPlug
生産方法	回転	接続配線の断面	0.14 - 0 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		


**HDC C COAX 50 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

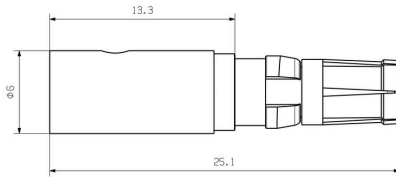

## HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## CTX / HTG / HTX



同軸コネクタ対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別	HTG 174	バージョン	
注文番号	<a href="#">9012410000</a>	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 六角クリンプ	
GTIN (EAN)	4008190009434		
数量	1 ST		

## 電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

種別	HDC MCOAX 4 FC	バージョン	
注文番号	<a href="#">2748550000</a>	データモジュール, 48 V, 1.5 A, 極数: 4, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 1	
GTIN (EAN)	4050118890747		
数量	5 ST		