

HDC IP68 10B TOS 1M40 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



IP68

新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
注文番号	2758150000
種別	HDC IP68 10B TOS 1M40 CS
GTIN (EAN)	4064675022145
数量	1 items

HDC IP68 10B TOS 1M40 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	144 mm	奥行き (インチ)	5.6693 inch
高さ	100.5 mm	高さ (インチ)	3.9567 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.2835 inch
長さ	144 mm	長さ (インチ)	5.6693 inch
正味重量	460 g		

温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

バージョン

ケーブルグランド数	0	ケーブル取り入れ口サイズ	M 40
上部 / 底部 / 蓋	上部	カバー	カバーなし
締付けトルク	6.5 Nm	上部ケーブル取り入れ口数	1
側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	プラグハウジング
ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続	設計	標準
設置サイズ	4	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	クランプヨーク接続
シーリング	シーリング無し	内付スレッド	M 40
色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	4
Moduplug®に最適	はい		

一般データ

表面仕上 粉体塗装 保護度合い IP68, IP69, 勘合状態

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングの全長	144 mm
ハウジングBの高さ	101 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		


HDC IP68 10B TOS 1M40 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

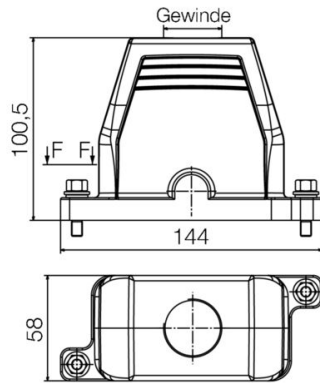

HDC IP68 10B TOS 1M40 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmüller.com

アクセサリ

ソケットレンチセット

アレンレンチは、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。



一般注文データ

種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン
注文番号	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 ST	

ネジ

当社は、ヘビーデューティコネクタ取り付けスクリューなど、さまざまなアクセサリを提供しています。



一般注文データ

種別	HDC IP68 SCREW SET	バージョン
注文番号	2555340000	HDCコネクタ, アクセサリ, 固定セット
GTIN (EAN)	4050118571332	
数量	10 ST	

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。
 真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。
 一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VG M40 - MS 68	バージョン
注文番号	1772250000	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, スト
GTIN (EAN)	4032248129904	レート, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67,
数量	10 ST	IP68 - 5パール (30分), 真鍮、ニッケルメッキ

HDC IP68 10B TOS 1M40 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

第4世代 EMC 真鍮製ケーブルグラウンド



電子部品の感度の向上と電磁干渉周波数の増加により、ケーブルグラウンドはシステムの外装コンセプトにおいて重要な役割を果たす必要があります。この種別の EMC ケーブルグラウンドは、360°のスクリーニング接続で、干渉周波数に対する遮蔽を目的に作成されています。フィンガーロックシールは、優れたケーブル保持とケーブル負荷解放部品を提供し、ケーブルグラウンドは EN 62444 の機械的要件に準拠します。特許取得済形状により、非常に簡単に高速な組み立てが可能になります。

一般注文データ

種別	VG M40 EMV-4 MS 22-32	バージョン
注文番号	2435190000	VG EMV GEN 4 (クランプケージ付き EMC ケーブルグラウンド), ケー
GTIN (EAN)	4050118446944	ブルグラウンド, ストレート, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm,
数量	5 ST	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30 分), IP69K, 真鍮, ニッケル
		メッキ