

## ATTB 6 PG CT


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

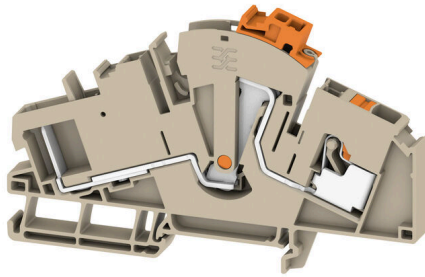

T&D アプリケーションでは、電流・電圧トランスが主に保護と測定機能に使用されます。ワイドミュラーの Klippon® コネクト装置トランス端子台の TTB 範囲は、これらふたつの重要なアプリケーションの接続要件をすべて満たすように設計されています。電流・電圧トランスの配線は、複雑な回路内であっても、新しい端子台モデルシリーズを使用して特に簡単かつ安全に実行できます。作動中の操作エラー防止により、プラントの可用性が向上し、制御キャビネット全体のライフサイクルを延長します。それにより、エンドユーザーのそれぞれの要件を高いレベルで満たします。

## 一般注文データ

バージョン	テスト用断路端子, PUSH IN, 6 mm <sup>2</sup> , 500 V, 30 A, ダークベージュ
注文番号	<a href="#">2762280000</a>
種別	ATTB 6 PG CT
GTIN (EAN)	4064675267676
数量	50 items

## ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E60693

## 寸法と重量

深さ	68 mm	奥行き (インチ)	2.6772 inch
高さ	109 mm	高さ (インチ)	4.2913 inch
幅	8.1 mm	幅 (インチ)	0.3189 inch
正味重量	30.66 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## CSA評価データ

配線の最大断面 (CSA)	8 AWG	証明書番号 (CSA)	200039-80099474
電圧規模D (CSA)	300 V	電流の規模D (CSA)	10 A
配線の最小断面 (CSA)	22 AWG		

## UL評価データ

導体サイズ工場配線最大 (cURus)	8 AWG	電圧サイズ D (cURus)	300 V
証明書番号 (cURus)	E60693	コンダクタサイズフィールド配線、最小 (cURus)	22 AWG
コンダクタサイズファクトリ配線最小 (cURus)	22 AWG	現在のサイズ D (cURus)	10 A
コンダクタサイズフィールド配線、最大 (cURus)	8 AWG		

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A5	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 8
接続方向	上部	被覆剥き長さ	12 mm
接続方式	PUSH IN	接続数	2
クランプ範囲、最大	10 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
刃寸法	0.8 x 4.0 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 22
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	6 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	10 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最大	10 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最大	6 mm <sup>2</sup>	接続断面、撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面ソリッドコア、最大	6 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm <sup>2</sup>

作成日 03.07.2026 10:49:42 MEZ

カタログステータス / 図面

## ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続 プラグ接続可能

## システム仕様

エンドカバープレートの要求	はい	電位数	1
レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	2
層ごとの電位数	1	内部で交差接続されたレベル	いいえ
取り付けレール	TS 35		

## 全般

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 8	配線接続断面 AWG、最小	AWG 22
標準	IEC 60947-7-1	取り付けレール	TS 35

## 材料データ

基本材質	Wemid	色	ダークベージュ
操作要素の色	橙色	UL 94 可燃性等級	V-0

## 評価データ

定格断面	6 mm <sup>2</sup>	定格電圧	500 V
定格 DC 電圧	500 V	公称電流	30 A
最大導体電流	30 A	標準	IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	0.78 mΩ	定格インパルス耐電圧	6 kV
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	1.31 W	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3		




## 追加の技術データ

開放側面	右	取り付け方式	TS 35
------	---	--------	-------

## 分類

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

 図面

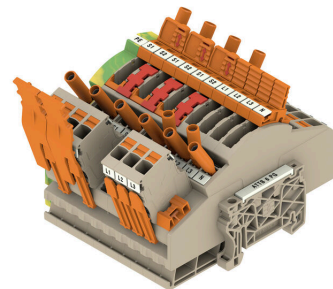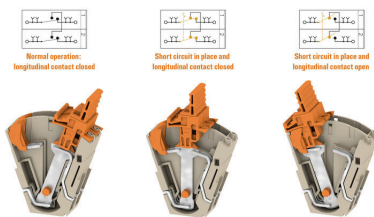

## ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## アクセサリ



Klippon® Connect TTB-Range の総合アクセサリは、最終仕様の詳細に完全に適合します。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります。機能および安全に関係するすべてのコンポーネントは、端子台に接続されています。これにより、取り付けおよびメンテナンス作業中の電流・電圧トランス回路の信頼性が向上します。

## 一般注文データ

種別	TS TTB 6 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2710520000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.5 mm, 深さ: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881080	
数量	48 ST	
種別	TS TTB 6 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2710480000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.5 mm, 深さ: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880656	
数量	48 ST	
種別	TS TTB 6 BR	バージョン
注文番号	<a href="#">2715540000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.5 mm, 深さ: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118769609	
数量	48 ST	
種別	TS TTB 6 GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2710490000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.5 mm, 深さ: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880953	
数量	48 ST	
種別	TS TTB 6 OR	バージョン
注文番号	<a href="#">2710470000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.5 mm, 深さ: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118880649	
数量	48 ST	
種別	TS TTB 6 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2710510000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.5 mm, 深さ: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881073	
数量	48 ST	
種別	TS TTB 6 VT	バージョン
注文番号	<a href="#">2710530000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.5 mm, 0.00 mm, 深さ: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881097	
数量	48 ST	
種別	TS TTB 6 WT	バージョン
注文番号	<a href="#">2817250000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.5 mm, 深さ: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4064675322566	
数量	48 ST	
種別	TS TTB 6 YL	バージョン
注文番号	<a href="#">2710500000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.5 mm, 深さ: 51.3 mm
GTIN (EAN)	4050118881066	
数量	48 ST	
種別	SL TTB 6	バージョン
注文番号	<a href="#">2710220000</a>	ロックアウトデバイス (端子), PA 66/6, 赤色
GTIN (EAN)	4050118893311	
数量	50 ST	

## ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	LL TTB 6/1	バージョン
注文番号	<a href="#">2710230000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4050118847925	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/1 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2710280000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4050118847963	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/1 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2710240000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4050118847918	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/1 BR	バージョン
注文番号	<a href="#">2762590000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4064675018377	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/1 GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2710250000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4050118847949	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/1 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2710270000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4050118847956	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/1 VT	バージョン
注文番号	<a href="#">2710290000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4050118847970	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/1 WT	バージョン
注文番号	<a href="#">2817220000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4064675322535	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/1 YL	バージョン
注文番号	<a href="#">2710260000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4050118893335	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/2	バージョン
注文番号	<a href="#">2710300000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4050118848243	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/2 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2710350000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4050118848274	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/2 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2710310000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4050118848250	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/2 BR	バージョン
注文番号	<a href="#">2762600000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4064675018384	
数量	50 ST	

## ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	LL TTB 6/2 CM	バージョン
注文番号	<a href="#">2710370000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4064675012092	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/2 CM BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2710420000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4064675012641	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/2 CM BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2710380000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4064675012603	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/2 CM BR	バージョン
注文番号	<a href="#">2762610000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4064675018391	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/2 CM GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2710390000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4064675012610	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/2 CM RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2710410000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4064675012634	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/2 CM VT	バージョン
注文番号	<a href="#">2710430000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4064675012658	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/2 CM WT	バージョン
注文番号	<a href="#">2817240000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4064675322559	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/2 CM YL	バージョン
注文番号	<a href="#">2710400000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4064675012627	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/2 GN	バージョン
注文番号	<a href="#">2710320000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4050118848328	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/2 RD	バージョン
注文番号	<a href="#">2710340000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4050118848281	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/2 VT	バージョン
注文番号	<a href="#">2710360000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4050118848267	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/2 WT	バージョン
注文番号	<a href="#">2817230000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4064675322542	
数量	50 ST	

## ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	LL TTB 6/2 YL	バージョン
注文番号	<a href="#">2710330000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4050118848311	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/3	バージョン
注文番号	<a href="#">2710440000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4050118848236	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/3 CM	バージョン
注文番号	<a href="#">2726100000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4064675012665	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/4	バージョン
注文番号	<a href="#">2710450000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4050118848229	
数量	25 ST	
種別	LL TTB 6/4 CM	バージョン
注文番号	<a href="#">2726110000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4064675012672	
数量	50 ST	
種別	LL TTB 6/6	バージョン
注文番号	<a href="#">2710460000</a>	ロックレバー (端子)
GTIN (EAN)	4050118848212	
数量	10 ST	

## エンドブラケット

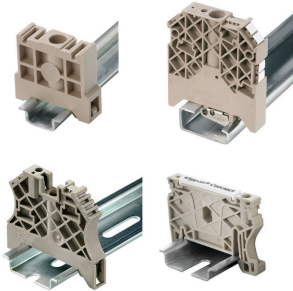

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

種別	AEB 35 SCL/1 V0	バージョン
注文番号	<a href="#">2661280000</a>	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118702163	
数量	20 ST	
種別	AEB 35 SCL/1 V0 BK	バージョン
注文番号	<a href="#">2661300000</a>	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118702187	
数量	20 ST	
種別	AEB 35 SCL/1 V0 GY	バージョン
注文番号	<a href="#">2661290000</a>	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4050118702170	
数量	20 ST	

## ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## アクセサリ




Klippon® Connect TTB-Range の総合アクセサリは、最終仕様の詳細に完全に適合します。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります。機能および安全に関係するすべてのコンポーネントは、端子台に接続されています。これにより、取り付けおよびメンテナンス作業中の電流・電圧トランス回路の信頼性が向上します。

## 一般注文データ

種別	SCCB TTB 6/2	バージョン
注文番号	<a href="#">2710190000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 30 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118847987	(mm) (P): 8.10, 絶縁: はい, 幅: 16 mm
数量	25 ST	
種別	SCCB TTB 6/3	バージョン
注文番号	<a href="#">2710200000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 30 A, 極数: 3, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118847994	(mm) (P): 8.10, 絶縁: はい, 幅: 24.1 mm
数量	25 ST	
種別	SCCB TTB 6/4	バージョン
注文番号	<a href="#">2710210000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 30 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118848007	(mm) (P): 8.10, 絶縁: はい, 幅: 32.2 mm
数量	25 ST	

## 渡り配線

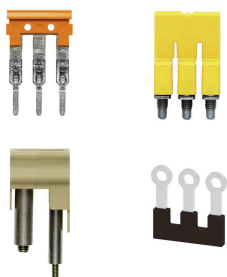

隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

種別	ZQV 6N/10	バージョン
注文番号	<a href="#">2733970000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675066811	(mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 78.5 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 6N/6	バージョン
注文番号	<a href="#">2733950000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675066699	(mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 46.1 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 6N/7	バージョン
注文番号	<a href="#">2733960000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675066804	(mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 54.2 mm
数量	20 ST	

## ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## アクセサリ



Klippon® Connect TTB-Range の総合アクセサリは、最終仕様の詳細に完全に適合します。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります。機能および安全に関係するすべてのコンポーネントは、端子台に接続されています。これにより、取り付けおよびメンテナンス作業中の電流・電圧トランス回路の信頼性が向上します。

## 一般注文データ

種別	CH TTB	バージョン
注文番号	<a href="#">2710130000</a>	カバーフード (端子)
GTIN (EAN)	4064675021155	
数量	1 ST	
種別	CP TTB	バージョン
注文番号	<a href="#">2710140000</a>	カバーフード (端子)
GTIN (EAN)	4064675014171	
数量	10 ST	
種別	CS TTB	バージョン
注文番号	<a href="#">2710150000</a>	Aシリーズ, エンドブラケット
GTIN (EAN)	4064675021148	
数量	10 ST	

## DEK 5/8



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpiの印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

種別	DEK-A 5/8 MM WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2448860000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118462968	
数量	500 ST	

## ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## Blank



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。


- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー

• ブランク MultiCard または標準印刷  
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1341630000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118145946	白色
数量	500 ST	

## 渡り配線

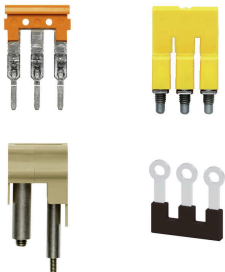

隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

種別	ZQV 6N/10 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2786910000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 78.5 mm
GTIN (EAN)	4064675064602	
数量	20 ST	
種別	ZQV 6N/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1985740000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 13.7 mm
GTIN (EAN)	4050118370362	
数量	60 ST	
種別	ZQV 6N/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1985760000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 21.8 mm
GTIN (EAN)	4050118370263	
数量	60 ST	
種別	ZQV 6N/3 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985840000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 21.8 mm
GTIN (EAN)	4050118370379	
数量	60 ST	

## ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	ZQV 6N/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1985780000</a>	渡り配線コネクタ (端子, 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370287	(mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 29.9 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 6N/4 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985850000</a>	渡り配線コネクタ (端子, 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370447	(mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 29.9 mm
数量	60 ST	
種別	ZQV 6N/6 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2786890000</a>	渡り配線コネクタ (端子, 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 6, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675064572	(mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 46.1 mm
数量	20 ST	
種別	ZQV 6N/7 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2786900000</a>	渡り配線コネクタ (端子, 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 7, ピッチ
GTIN (EAN)	4064675064596	(mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 54.2 mm
数量	20 ST	

## アクセサリ



Klippon® Connect TTB-Range の総合アクセサリは、最終仕様の詳細に完全に適合します。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります。機能および安全に関係するすべてのコンポーネントは、端子台に接続されています。これにより、取り付けおよびメンテナンス作業中の電流・電圧トランス回路の信頼性が向上します。

## 一般注文データ

種別	AEP TTB 6 PG	バージョン
注文番号	<a href="#">2762310000</a>	Aシリーズ, エンドプレート
GTIN (EAN)	4064675075899	
数量	20 ST	

## プラグ



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

## 一般注文データ

種別	APG 6/2 MBB	バージョン
注文番号	<a href="#">2762330000</a>	プラグ, 6 mm <sup>2</sup> , 500 V, 30 A, 極数: 2, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4064675021339	
数量	20 ST	

## ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	APG 6/3 MBB	バージョン
注文番号	<a href="#">2762340000</a>	プラグ, 6 mm <sup>2</sup> , 500 V, 30 A, 極数: 3, ダークベージュ
GTIN (EAN)	4064675021346	
数量	20 ST	
種別	APGSR 6	バージョン
注文番号	<a href="#">2762390000</a>	ケーブル負荷解放部品 (端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4064675021391	
数量	20 ST	
種別	APGLE 6	バージョン
注文番号	<a href="#">2762400000</a>	ロック素子 (端子), Wemid, 橙色
GTIN (EAN)	4064675021407	
数量	20 ST	
種別	APGCE	バージョン
注文番号	<a href="#">1514490000</a>	コーディングパーツ (端子), Wemid, 橙色, 幅: 3.3 mm
GTIN (EAN)	4050118321906	
数量	50 ST	

## 渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

種別	ZQV 6N/2 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1985830000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 青色, 41 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4050118370232	(mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 13.7 mm
数量	60 ST	

## プラグ



当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

## 一般注文データ

種別	APGPC 6	バージョン
注文番号	<a href="#">2762410000</a>	カバーフード (端子)
GTIN (EAN)	4064675021414	
数量	20 ST	

## ATTB 6 PG CT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## テストアダプターとテストソケット



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

種別	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	バージョン
注文番号	<a href="#">1276300000</a>	プラグ (端子), プラグイン接続, 2 mm <sup>2</sup> , 接続数: 2, 極数: 1, 幅: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190026080	
数量	20 ST	