

SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、個別調整に最適なバスラインを供給できます。全てのバスケーブルは、ケーブルキャリアの移動に適しており、メートル単位で入手できます。配線のカラーコーディングは、機械工学規格に準じて対応します。M12 分電器の接続フードは、常に同数の端子を持つので、1種類のケーブルしか必要ありません。

メートル単位で供給のバスケーブルの利点：

- 特殊な長さのバスケーブル
- 無駄のないケーブル
- 異なるケーブル長に対するストレージスペースが不要
- また、特定の長さでも使用可能です。

一般注文データ

バージョン	センサー/アクチュエータライン, 極数: 19, 500 m, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
注文番号	2764900000
種別	SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-500
GTIN (EAN)	4064675031215
数量	1 items
パッケージ	合板リールで

SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 92.16 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルの技術仕様


ケーブル長	500 m
シースカラー	黒色
耐油性	Yes
ケーブルキャリアに最適	はい
配線数	19
シールド仕様	いいえ
ハロゲン	いいえ
絶縁	TPM
加速	5 m/s ²
曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径
曲げ半径、最小、定置	5 x ケーブル直径
曲げサイクル	2 Mio
配線断面 (印刷/オンライン)	3 x 1.0 mm ² + 16 x 0.5 mm ²
速度	200 m/s
シース材料	PUR
溶接火花耐久性	いいえ
カラーコーディング	黄色/茶色, 茶色/緑色, 白色, 黄色, ピンク, グレー/茶色, 茶色, パイオレット, 赤色, グレー, 赤色/青色, 緑色, 青色, グレー/ピンク, 白色/緑色, 白色/黄色, 白色/グレー, 黒色, 緑色/黄色
歪み耐性	0 °/m
温度範囲、固定	-50...80 °C
溶接スパーク耐久性	いいえ
温度範囲、移動	-25...80 °C
極数	19
カラーコーディング (導体断面積)	導体断面積 3 x 1.0 mm ² カラーコーディング 茶色 導体断面積 16 x 0.5 mm ² カラーコーディング 黄褐色

分類

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

図面

詳細図面

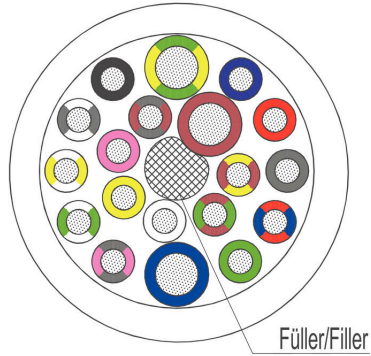

3 x 1,00 mm² + 16 x 0,5 mm²

SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



このScrewty® アタッチメントは、個別調整対応 M23 丸型プラグインコネクタや、ロール付属刻み付きナットの外径が 26.2 ± 0.3 mm の被覆成形 M23 丸型プラグインコネクタに適しています。締め付けトルクは 2 ~ 2.5 Nm です。

一般注文データ

種別	SCREWTY M23	バージョン	
注文番号	1981560000		M23 ラインおよびコネクタ用ケーブルグランド用ツールアダプタ
GTIN (EAN)	4032248677702		
数量	1 ST		

トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール
Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90% 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

種別	1/4" HANDGRIFF	バージョン	
注文番号	4294820000		ネジ止めツール
GTIN (EAN)	4032248478279		
数量	1 ST		