

## SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、個別調整に最適なバスラインを供給できます。全てのバスケーブルは、ケーブルキャリアの移動に適しており、メートル単位で入手できます。配線のカラーコーディングは、機械工学規格に準じて対応します。M12 分電器の接続フードは、常に同数の端子を持つので、1種類のケーブルしか必要ありません。

メートル単位で供給のバスケーブルの利点：

- 特殊な長さのバスケーブル
- 無駄のないケーブル
- 異なるケーブル長に対するストレージスペースが不要
- また、特定の長さでも使用可能です。

## 一般注文データ

バージョン	センサー/アクチュエータライン, 極数: 11, 100 m, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
注文番号	<a href="#">2764930000</a>
種別	SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100
GTIN (EAN)	4064675031178
数量	1 items
パッケージ	プラスチックリールで

## SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 85.96 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## ケーブルの技術仕様


ケーブル長	100 m	
シースカラー	黒色	
耐油性	Yes	
ケーブルキャリアに最適	はい	
配線数	11	
シールド仕様	いいえ	
ハロゲン	いいえ	
絶縁	TPM	
加速	5 m/s <sup>2</sup>	
曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径	
曲げ半径、最小、定置	5 x ケーブル直径	
曲げサイクル	2 Mio	
配線断面 (印刷/オンライン)	3 x 0.75 mm <sup>2</sup> + 8 x 0.34 mm <sup>2</sup>	
速度	200 m/s	
シース材料	PUR	
UL AWM スタイル準拠の外装	21198 (80 °C / 300 V)	
溶接火花耐久性	いいえ	
カラーコーディング	白色, 緑色, 黄色, グレー, ピンク, 赤色, 黒色, バイオレット, 青色, 茶色, 緑色/黄色	
歪み耐性	0 °/m	
温度範囲、固定	-50...80 °C	
溶接スパーク耐久性	いいえ	
温度範囲、移動	-25...80 °C	
極数	11	
外径	7.7 mm ± 0.3 mm	
カラーコーディング (導体断面積)	導体断面積	3 x 0.75 mm <sup>2</sup>
	カラーコーディング	青色
	導体断面積	8 x 0.34 mm <sup>2</sup>
	カラーコーディング	白色

## 分類

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

図面

詳細図面

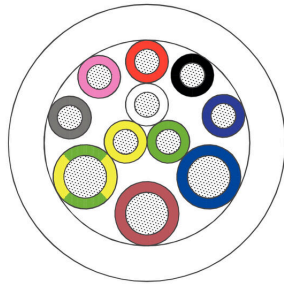

3 x 0,75 mm<sup>2</sup> + 8 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



このScrewty® アタッチメントは、個別調整対応 M23 丸型プラグインコネクタや、ロール付属刻み付きナットの外径が  $26.2 \pm 0.3$  mm の被覆成形 M23 丸型プラグインコネクタに適しています。締め付けトルクは 2 ~ 2.5 Nm です。

## 一般注文データ

種別	SCREWTY M23	バージョン
注文番号	<a href="#">1981560000</a>	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248677702	
数量	1 ST	

## トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール

Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90% 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

## 一般注文データ

種別	1/4" HANDGRIFF	バージョン
注文番号	<a href="#">4294820000</a>	Bolting tool
GTIN (EAN)	4032248478279	
数量	1 ST	