

**SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ワイドミュラーは、個別調整に最適なバスラインを供給できます。全てのバスケーブルは、ケーブルキャリアの移動に適しており、メートル単位で入手できます。配線のカラーコーディングは、機械工学規格に準じて対応します。M12 分電器の接続フードは、常に同数の端子を持つので、1種類のケーブルしか必要ありません。

メートル単位で供給のバスケーブルの利点：

- 特殊な長さのバスケーブル
- 無駄のないケーブル
- 異なるケーブル長に対するストレージスペースが不要
- また、特定の長さでも使用可能です。

**一般注文データ**

バージョン	センサー/アクチュエータライン, 極数: 21, 100 m, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
注文番号	<a href="#">2764970000</a>
種別	SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100
GTIN (EAN)	4064675031192
数量	1 items
パッケージ	合板リールで

**SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



RoHS

適合

**寸法と重量**

正味重量 168.8 g

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**ケーブルの技術仕様**

ケーブル長	100 m								
シーズカラー	黒色								
耐油性	Yes								
ケーブルキャリアに最適	はい								
配線数	21								
シールド仕様	いいえ								
ハロゲン	いいえ								
絶縁	TPM								
加速	5 m/s <sup>2</sup>								
曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径								
曲げ半径、最小、定置	5 x ケーブル直径								
曲げサイクル	2 Mio								
配線断面 (印刷/オンライン)	5 x 0.75 mm <sup>2</sup> + 16 x 0.34 mm <sup>2</sup>								
速度	200 m/s								
シーズ材料	PUR								
UL AWM スタイル準拠の外装	21198 (80 °C / 300 V)								
UL AWM スタイル準拠のコア	10493 (80 °C / 300 V)								
溶接火花耐久性	いいえ								
カラーコーディング	茶色, 青色, 赤色, 黒色, 緑色/黄色, 白色, 緑色, 黄色, グレー, ピンク, バイオレット, グレー/ピンク, 赤色/青色, 白色/緑色, 茶色/緑色, 白色/黄色, 黄色/茶色, 白色/グレー, グレー/茶色								
歪み耐性	0 °m								
温度範囲、固定	-50..80 °C								
溶接スパーク耐久性	いいえ								
温度範囲、移動	-25..80 °C								
極数	21								
外径	9.5 mm ± 0.3 mm								
カラーコーディング (導体断面積)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>導体断面積</td> <td>5 x 0.75 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>カラーコーディング</td> <td>茶色</td> </tr> <tr> <td>導体断面積</td> <td>16 x 0.34 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>カラーコーディング</td> <td>白色</td> </tr> </tbody> </table>	導体断面積	5 x 0.75 mm <sup>2</sup>	カラーコーディング	茶色	導体断面積	16 x 0.34 mm <sup>2</sup>	カラーコーディング	白色
導体断面積	5 x 0.75 mm <sup>2</sup>								
カラーコーディング	茶色								
導体断面積	16 x 0.34 mm <sup>2</sup>								
カラーコーディング	白色								

**分類**

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		


**SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

詳細図面

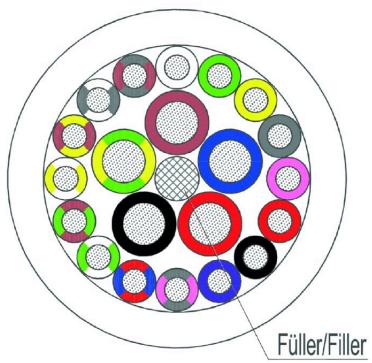

5 x 0,75 mm<sup>2</sup> + 16 x 0,34 mm<sup>2</sup>

**SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****一般注文データ**

種別	SCREWTY M23	バージョン
注文番号	<a href="#">1981560000</a>	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248677702	
数量	1 ST	

**トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール****一般注文データ**

種別	1/4" HANDGRIFF	バージョン
注文番号	<a href="#">4294820000</a>	Bolting tool
GTIN (EAN)	4032248478279	
数量	1 ST	