

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

バージョン	RJ45圧着プラグ, バリアント14金属, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
注文番号	2768740000
種別	IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675025108
数量	10 items

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

寸法と重量

正味重量	63.99 g
------	---------

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	Crimp
項目説明	バリアント 14 金属	配線	PROFINET
色	その他	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
絶縁物断面、最小	1.3 mm	絶縁物断面、最大	1.6 mm
カテゴリー	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
接続直径、固定式	0.57...0.64 mm	導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 23...AWG 22
接続直径、細線仕様	0.57...0.64 mm	導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 23...AWG 22
シーズ直径、最小	5.5 mm	シーズ直径、最大	7.5 mm
シールド	360°、オールラウンドエンクロージャ	保護度合い	IP67
プラギング回数	750		

一般基準

コネクタ規格	IEC 60603-7, IEC 61076-3-117 Var. 14	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	--------------------------------------	---------------	---------

電気プロパティ

接点抵抗	≤ 10 mΩ	耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC	PoE / PoE+	IEEE 802.3afに適合

分類


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

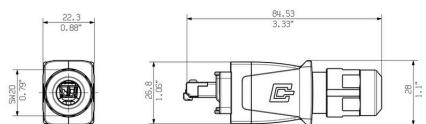

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**ダスト保護キャップ**

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-PP-V14P	バージョン
注文番号	1058280000	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799374	
数量	10 ST	

空白

ESG は、多くの有名電気機器で使用されています。MultiCard フォーマットの実証済マークです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoffなどのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
 - 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
 - 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	1857440000	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	

RJ45

プラグインコネクタ ver.1 / 4 / 5 / 14 対応 RJ45 インサート、HDC および接続箱 IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**一般注文データ**

種別	IE-PLRJ45-TH-P	バージョン
注文番号	2768720000	RJ45用プラグインコネクタ, プラグインサート RJ45、圧着, PROFINET
GTIN (EAN)	4064675024095	
数量	10 ST	

... モジューラープラグインコネクタ対応

モジュール式プラグインコネクタシステム WE および
 DEC 対応クリンプツール
 • ラチエットは精密なクリンプを保証します
 • 操作が不正確な場合のオプション許可
 • 単体のツールに 3 種の機能

一般注文データ

種別	IE-CWZ-RJ45-TH-P	バージョン
注文番号	2614210000	プレスツール, 接点対応圧着ツール
GTIN (EAN)	4050118621631	
数量	1 ST	