


URS CA 100 DUO 4-10MM²

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

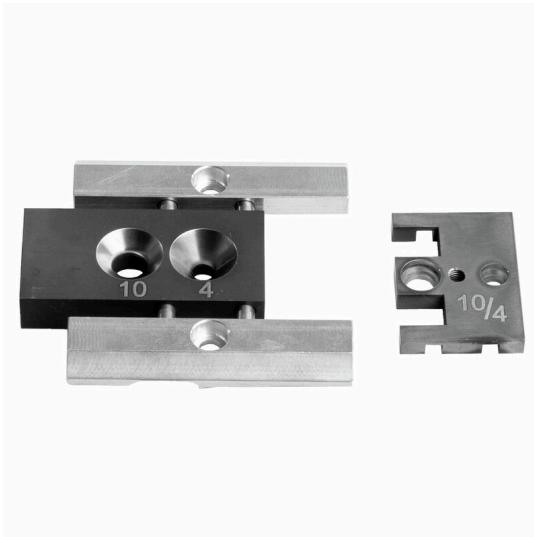

- ・自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- ・時間節約および効率的な処理
- ・各断面積範囲に容易に調整可能
- ・ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- ・他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

注文番号	2769030000
種別	URS CA 100 DUO 4-10MM²
GTIN (EAN)	4064675026310
数量	1 items

URS CA 100 DUO 4-10MM²

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
幅	160 mm	幅 (インチ)	6.2992 inch
正味重量	118 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

フェルール断面積、最大.	10 mm ²	フェルール断面積、最小.	4 mm ²
--------------	--------------------	--------------	-------------------

分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		