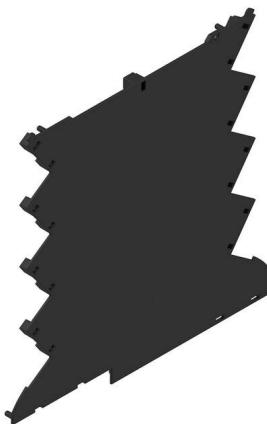


CH20M6 BC 4P-4P BK 1 1261494

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ**ディスク分野での電子機器の世界**

幅わずか6.1 mmであり、電子機器開発者の専門知識が、小型用途の世界を生み出しています。PCB用に特別に開発されたこのモジュラーハウジングのコンセプトは、小型電子コンポーネントやPCB端子の用途に最適な条件を実現しています。

PCB上の6800 mm²の広々とした正味面積により、最大限の設計形状の自由度が得られ、リフロー対応THR回路基板用端子台の省スペース仕様の形状で最適な組み立てが可能になります。エラーのない組み立てとはんだ付け工程は、最適化されたフレーム形状と支持形状によりサポートされています。さらに、標識化、色の選択、可変印刷可能旋回カバーなどのカスタマイズ可能な形状オプションにより、柔軟に対応できます。リフロー対応の接続素子と機械対応のパッケージにより、処理の最大効率が保証され、時間の節約と正確な設置が可能となります。

一般注文データ

バージョン	フランジ取付けハウジング, OMNIMATEハウジング - シリーズCH20M 黒色, ハウジングサイドパネル, 幅: 5.3 mm
注文番号	2771160000
種別	CH20M6 BC 4P-4P BK 1 1261494
GTIN (EAN)	4064675031895
数量	50 items

CH20M6 BC 4P-4P BK 1 1261494

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データwww.weidmueller.com**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	106.5 mm	奥行き (インチ)	4.1929 inch
高さ	107 mm	高さ (インチ)	4.2126 inch
幅	5.3 mm	幅 (インチ)	0.2087 inch
正味重量	2.1 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	絶縁材	PBT
絶縁材グループ	II	表面仕上	未処理
基本材質	プラスチック	比較追跡指数 (CTI)	400 ≤ CTI <600

一般データ

色	黒色	保護度合い	IP20がインストール済み
カラーチャート (類似)	RAL 9011	封止オプション	いいえ

個別化オプション

お客様固有のカットアウトが可能	はい	お客様固有のラベル付けが可能	はい
顧客固有の注文プロセス	ダウンロードのガイドラインを参照してください	交互の色	要望により特注対応あり

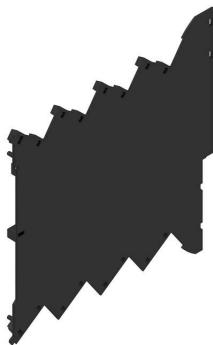
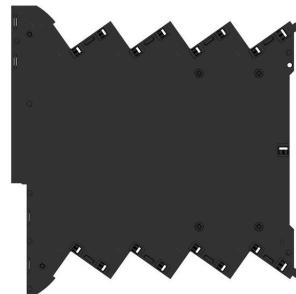
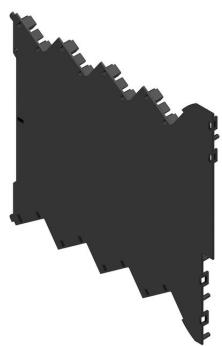
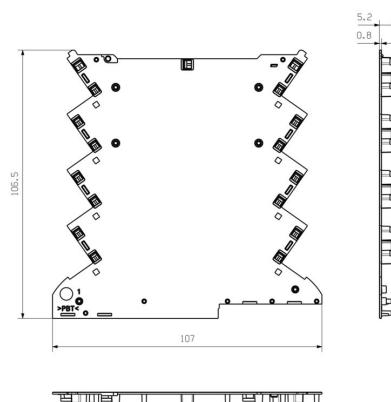
分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

CH20M6 BC 4P-4P BK 1 1261494

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**製品イメージ****製品イメージ****製品イメージ****寸法図**

スナップインフットの領域で、基本要素はカットアウトされていません

CH20M6 BC 4P-4P BK 1 1261494

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面
