

## SAKDU 6N BL


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

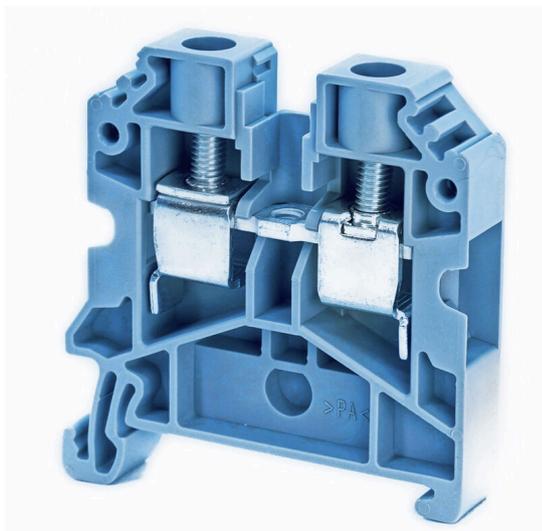

## 一般注文データ

バージョン	フィードスルー端子台, ねじ接続, 青色, 6 mm <sup>2</sup> , 41 A, 800 V, 接続数: 2
注文番号	<a href="#">2776690000</a>
種別	SAKDU 6N BL
GTIN (EAN)	4064675044178
数量	100 items

## SAKDU 6N BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

深さ	46.35 mm	奥行き (インチ)	1.8248 inch
高さ	45 mm	高さ (インチ)	1.7716 inch
幅	7.9 mm	幅 (インチ)	0.311 inch
正味重量	12.84 g		

## 温度

周囲温度	-50 °C...75 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A5	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 8
接続方向	横向きに	締付けトルク、最大	1.2 Nm
締付けトルク、最小	0.8 Nm	被覆剥き長さ	12 mm
接続方式	ねじ接続	接続数	2
クランプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
クランプネジ	M 3.5	配線接続断面 AWG、最小	AWG 22
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	6 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	6 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最大	6 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最大	6 mm <sup>2</sup>	接続断面、撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面ソリッドコア、最大	6 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>		

## システム仕様

エンドカバープレートの要求	はい	電位数	1
レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	2
内部で交差接続されたレベル	いいえ		

## 全般

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 8	配線接続断面 AWG、最小	AWG 22
----------------	-------	---------------	--------

## 材料データ

基本材質	PA 66/6	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		

## SAKDU 6N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 評価データ

定格断面	6 mm <sup>2</sup>	定格電圧	800 V
定格 DC 電圧	800 V	公称電流	41 A
最大導体電流	41 A	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	0.78 mΩ
定格インパルス耐電圧	8 kV	サージ電圧カテゴリ	III
汚染度	3		

## 追加の技術データ

取り付け方式	嵌合仕様
--------	------

## 分類

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

## SAKDU 6N BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	SAKQ 6/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1129350000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 2, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4032248996216	8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
数量	50 ST	
種別	SAKQ 6/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1129370000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 3, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4032248996223	8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
数量	50 ST	
種別	SAKQ 6/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1129380000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 4, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4032248996230	8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
数量	50 ST	
種別	SAKQ 6/10	バージョン
注文番号	<a href="#">1129390000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 10, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4032248996247	8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 6 mm
数量	20 ST	
種別	SAKAP 6-10	バージョン
注文番号	<a href="#">1129470000</a>	端子エンドプレートおよび隔壁, グレー, 高さ: 41 mm, 幅: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4032248970636	V-0, PA 66/6
数量	20 ST	
種別	SAKAP 6-10 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1370230000</a>	端子エンドプレートおよび隔壁, 青色, 高さ: 41 mm, 幅: 1.5 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4050118178623	PA 66/6
数量	20 ST	
種別	SAKEW 35	バージョン
注文番号	<a href="#">1129450000</a>	端子エンドプレートおよび隔壁, グレー, 高さ: 50 mm, 幅: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4032248970612	V-0, PA 66/6
数量	50 ST	
種別	SAKTW 35	バージョン
注文番号	<a href="#">2696960000</a>	端子エンドプレートおよび隔壁, グレー, 高さ: 55 mm, 幅: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118861464	V-0, PA 66/6
数量	20 ST	


## SAKDU 6N BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## BLM

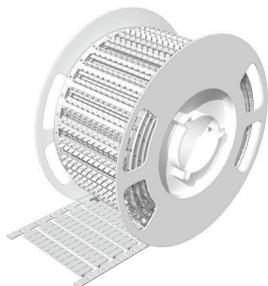

## 一般注文データ

種別	BLM 5/8 TB	バージョン
注文番号	<a href="#">7760380692</a>	BLM, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, 白
GTIN (EAN)	6944169819148	色
数量	4800 ST	

## Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、半導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
  - 迅速な設置に対応する被覆剥き
  - ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
  - ブランク MultiCard または標準印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1046350000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248782055	白色
数量	800 ST	

## スクリュードライバ (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバ SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリッブ

## SAKDU 6N BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	SDS 0.8X4.0X100	バージョン
注文番号	<a href="#">2749360000</a>	スクリュードライバ、刃幅 (B): 4 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み
GTIN (EAN)	4050118895582	(A): 0.8 mm
数量	1 ST	