

DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



1,2 Ah から 17 Ah までの容量を有する 5 つのバッテリーモジュールは、30 分間に 40 A まで、または 30 時間に 1 A まで供給可能で、DC UPS 制御ユニット CP DC UPS 24V 20A/10A および CP DC UPS 24V 40A と完全な互換性を有します。そして確実に、DURAeco シリーズは、コスト効率の高い形状で柔軟で使いやすいソリューションです。

一般注文データ

バージョン	Battery
注文番号	2789890000
種別	DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH
GTIN (EAN)	4064675068648
数量	1 items

DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cULus) E258476

寸法と重量

深さ	124 mm	奥行き (インチ)	4.8819 inch
高さ	149.5 mm	高さ (インチ)	5.8858 inch
幅	52 mm	幅 (インチ)	2.0472 inch
正味重量	1750 g		

温度

保管温度	-15 °C...50 °C	動作温度	
湿度	5...95 % RH		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943

インターフェースとコントロール入力を操作

温度プローブ	NTC 100 kΩ
--------	------------

入力

公称入力電圧	24 V DC	公称容量	1.3 Ah
充電電流、最大	0.2 A		

出力

パラレル接続オプション	はい	
出力電流、最大	15 A	
温度プローブ	NTC 100 kΩ	
電流に応じたバッファ時間	電流	6 A
	バッファ時間	3 min
	電流	4.5 A
	バッファ時間	5 min
	電流	1.4 A
	バッファ時間	30 min
過負荷および短絡保護	10 Aヒューズ	

一般データ

周囲温度	-15 °C ~ +50 °C	湿度	5...95 % RH
保護度合い	IP20	耐用期間予測	5.65 a

作成日 20.02.2026 02:44:08 MEZ

DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

IEC 68-2-6準拠の振動 DIN レール / 壁	0.7/0.7 g	クリップインフィット	金属
IEC 68227に準拠した衝撃壁	30 g		

絶縁協調

保護等級	III、グラウンド接続なし、SELV (安全低電圧) 対応
------	-------------------------------

接続データ (信号)

導体接続断面積、細線仕様 (信号)、最大	4 mm ²	導体接続方法	プラグ接続可能なねじ接続
導体断面積、AWG/kcmil、最大	12	導体断面積、固定式、最小	0.2 mm ²
導体断面積、固定式、最大	4 mm ²	導体接続断面積、細線仕様 (信号)、最小	0.2 mm ²
端子数	2	配線断面、AWG/kcmil、最小	24 mm ²

接続データ (入力)

端子数	2 (+,-)	導体断面、AWG/kcmil、最大	12 AWG
導体断面、AWG/kcmil、最小	24 AWG	配線接続断面、フレキシブル (入力)、最大	4 mm ²
導体断面、フレキシブル、最小	0.2 mm ²	導体断面、硬質、最大	4 mm ²
導体断面、硬質、最小	0.2 mm ²	締付けトルク、最小	0.5 Nm
締付けトルク、最大	0.5 Nm		

分類


ETIM 8.0	EC002850	ETIM 9.0	EC002850
ETIM 10.0	EC002850	ECLASS 14.0	27-04-06-92
ECLASS 15.0	27-04-06-92		

DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

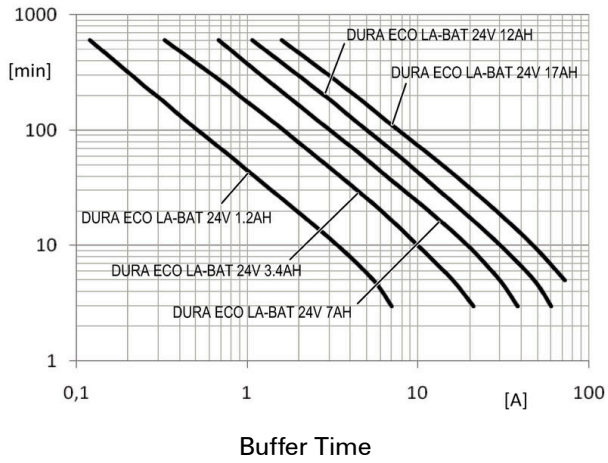


DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

BLZP 5.08HC/270 SN

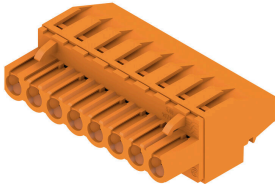

直角 (90° または 270°) の電線接続方向対応のクランプヨークねじ接続タイプのメス型プラグ。メス型コネクタは、マーキングスペースを提供し、コード化できます。フランジまたはリリースラッチによって固定。また、プラス/マイナスネジを搭載し、電線の誤挿入防止構造を備えたクランプヨークは、すぐに電線が接続できるようクランプが開いた状態でお届けします。HC = 高電流。

一般注文データ

種別	BLZP 5.08HC/04/270 SN B...	バージョン
注文番号	1949040000	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,
GTIN (EAN)	4032248626496	270°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 4 mm ² , 箱
数量	90 ST	