

## B4C 4 BL


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

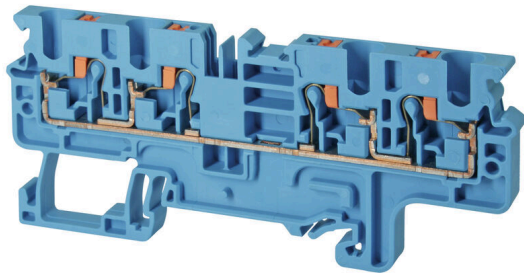

## 一般注文データ

バージョン	フィードスルー端子台, PUSH IN, 青色, 4 mm <sup>2</sup> , 32 A, 800 V, 接続数: 4
注文番号	<a href="#">2790630000</a>
種別	B4C 4 BL
GTIN (EAN)	4064675069423
数量	50 items
ローカル製品	特定の国でのみ利用可能

## B4C 4 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## 技術データ

www.weidmueller.com

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E60693

## 一般注文データ

ローカル製品

特定の国でのみ利用可能

## 寸法と重量

深さ	38.25 mm	奥行き (インチ)	1.5059 inch
高さ	86.2 mm	高さ (インチ)	3.3937 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	11.2 g		

## 温度

連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C
-----------	--------	-----------	--------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## UL評価データ

証明書番号 (cURus)	E60693
---------------	--------

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A4	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 10
接続方向	上部	被覆剥き長さ	10 mm
接続方式	PUSH IN	接続数	4
クランプ範囲、最大	4 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	0.2 mm <sup>2</sup>
刃寸法	0.6 x 3.5 mm	配線接続断面 AWG、最小	AWG 24
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 4 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大		配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.2 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 4 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大		配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.2 mm <sup>2</sup> 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	
配線接続断面、細径撚線、最大	4 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最小	0.2 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最大	4 mm <sup>2</sup>	接続断面、撚線、最小	0.2 mm <sup>2</sup>
配線接続断面ソリッドコア、最大	4 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.2 mm <sup>2</sup>
接続断面、細径撚線、最小	0.2 mm <sup>2</sup>		

## システム仕様

エンドカバープレートの要求	はい	電位数	1
レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	4
取り付けレール	TS 35	N 関数	いいえ
PE 関数	いいえ	PEN 関数	いいえ

## B4C 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 全般

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 10	配線接続断面積 AWG、最小	AWG 24
取り付けレール	TS 35		

## 材料データ

基本材質	PA 66/6	色	青色
操作要素の色	橙色	UL 94 可燃性等級	V-0

## 評価データ

定格断面	4 mm <sup>2</sup>	定格電圧	800 V
公称電流	32 A	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ
定格インパルス耐電圧	8 kV	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度	3		

## 追加の技術データ

嵌合仕様	いいえ	固定形式	嵌合仕様
取り付け方式	TS 35		

## 分類


ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

**B4C 4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

 図面



## B4C 4 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	BEP 4C 4	バージョン
注文番号	<a href="#">2791060000</a>	Bシリーズ, エンドプレート
GTIN (EAN)	4064675070252	
数量	50 ST	
種別	BEP 4C 4 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">2791070000</a>	Bシリーズ, エンドプレート
GTIN (EAN)	4064675070269	
数量	50 ST	
種別	BCC 4/2	バージョン
注文番号	<a href="#">2791220000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 9.45 mm
GTIN (EAN)	4064675070412	
数量	100 ST	
種別	BCC 4/3	バージョン
注文番号	<a href="#">2791230000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 15.4 mm
GTIN (EAN)	4064675070429	
数量	50 ST	
種別	BCC 4/4	バージョン
注文番号	<a href="#">2791240000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 21.35 mm
GTIN (EAN)	4064675070436	
数量	50 ST	
種別	BCC 4/10	バージョン
注文番号	<a href="#">2791250000</a>	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 32 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: はい, 幅: 57.05 mm
GTIN (EAN)	4064675070443	
数量	10 ST	
種別	SAKEW 35	バージョン
注文番号	<a href="#">1129450000</a>	端子エンドプレートおよび隔壁, グレー, 高さ: 50 mm, 幅: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4032248970612	V-0, PA 66/6
数量	50 ST	


## B4C 4 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 空白

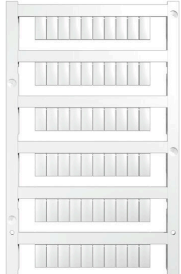

MultiFitは、他の端子製品に対して使用されるワイドミュラーのマーカースystemです。ワイドミュラー Dekafix と同様に、MultiFit シリーズのマーカースystemは標準印刷ですぐに使用できます。

MultiFit の初回利用時に使用する端子でサンプルマーカースystemを使用してテストを行うことを推奨します。


- ひとつのマーカースystemで、異なる種類の端子に適合します。
- 標準印字で即時使用可能なマーカースystem
- PrintJet CONNECT またはプロッタでの印刷対応の空白マーカースystem
- お客様の CAE データ、または仕様に準拠した個別印刷マーカースystemを送付
- 全アプリケーションに対してひとつのマーキングシステム

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	MF 10/6 MC NE WS	バージョン	
注文番号	<a href="#">1677220000</a>		MultiFit, 端子マーカースystem, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 フェニックス
GTIN (EAN)	4008190475529		ス, ウィーランド, ルグラン, Telemecanique, エントレック, 白色
数量	600 ST		

## BLM

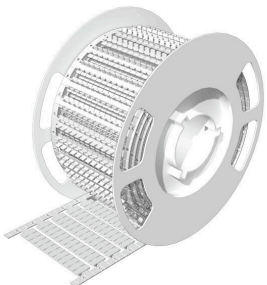

## 一般注文データ

種別	BLM 10/6 BTB	バージョン	
注文番号	<a href="#">2857790000</a>		端子マーカースystem, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 白色
GTIN (EAN)	4064675539353		
数量	1820 ST		