


WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

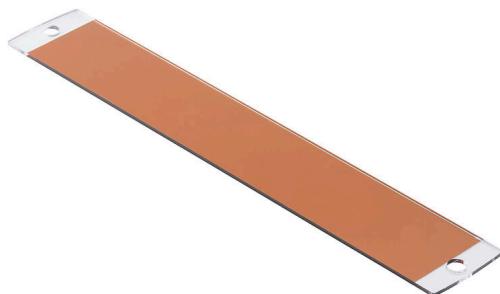

ワイドミュラー工業用照明へのネジ固定対応 UV フィルター。

一般注文データ

注文番号	2799050000
種別	WIL-F-240
GTIN (EAN)	4064675259084
数量	4 items

WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	38.5 mm	奥行き (インチ)	1.5157 inch
高さ	2.2 mm	高さ (インチ)	0.0866 inch
幅	240 mm	幅 (インチ)	9.4488 inch
正味重量	34.5 g		

温度

動作温度	-
------	---

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

分類



ETIM 8.0	EC002558	ETIM 9.0	EC002558
ETIM 10.0	EC002558	ECLASS 14.0	27-11-11-25
ECLASS 15.0	27-11-11-25		

WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

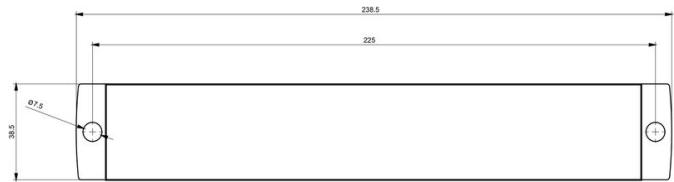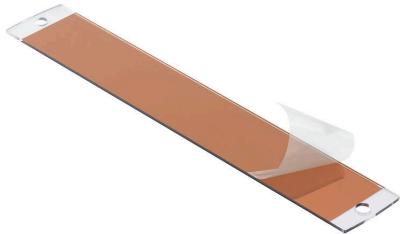

WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

ハウジング長 240 mm



240 mm

一般注文データ

種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2436210000
GTIN (EAN)	4050118448306
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2527880000
GTIN (EAN)	4050118538762
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2527890000
GTIN (EAN)	4050118538670
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2527900000
GTIN (EAN)	4050118538687
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2527910000
GTIN (EAN)	4050118538694
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2527950000
GTIN (EAN)	4050118538939
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2527990000
GTIN (EAN)	4050118538977
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2527920000
GTIN (EAN)	4050118538908
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2527960000
GTIN (EAN)	4050118538946
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2527930000
GTIN (EAN)	4050118538915
数量	1 ST

WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2527940000
GTIN (EAN)	4050118538922
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2527970000
GTIN (EAN)	4050118538953
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2527980000
GTIN (EAN)	4050118538960
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2669240000
GTIN (EAN)	4050118682601
数量	1 ST

ハウジング長 145 mm

145 mm

WIL-LED 照明 : 高さわずか 8 mm (マグネット付属は 9.4 mm) の DC 24 V 対応の LED 照明で、非常に高い発光効率と長い耐用期間 (6 万時間以上) を実現しています。完全なポッティングと金属製ハウジングによる非常に堅固な構造 - 防水仕様 (IP67)。6500 K の光色 (昼光色) により、様々なアプリケーションに適しています。M12 接続との簡易な接続性を有します。電力消費が少ないため、24 V で動作する小型電源 電圧供給で十分です。

一般注文データ

種別	WIL-LWXXXX-6500D024-145... バージョン
注文番号	2669230000
GTIN (EAN)	4050118682618
数量	1 ST

ハウジング長 240 mm

240 mm

WIL-LED 照明 : 高さわずか 8 mm (マグネット付属は 9.4 mm) の DC 24 V 対応の LED 照明で、非常に高い発光効率と長い耐用期間 (6 万時間以上) を実現しています。完全なポッティングと金属製ハウジングによる非常に堅固な構造 - 防水仕様 (IP67)。6500 K の光色 (昼光色) により、様々なアプリケーションに適しています。M12 接続との簡易な接続性を有します。電力消費が少ないため、24 V で動作する小型電源 電圧供給で十分です。

一般注文データ

種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2528030000
GTIN (EAN)	4050118539011
数量	1 ST

WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

対応

www.weidmueller.com

種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2528020000
GTIN (EAN)	4050118539004
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2528010000
GTIN (EAN)	4050118538991
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2528000000
GTIN (EAN)	4050118538984
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-6500D024-240... バージョン
注文番号	2576960000
GTIN (EAN)	4050118592863
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-4000D024-240... バージョン
注文番号	2617810000
GTIN (EAN)	4050118649185
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-4000D024-240... バージョン
注文番号	2770730000
GTIN (EAN)	4064675030799
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-4000D024-240... バージョン
注文番号	2732910000
GTIN (EAN)	4050118811797
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-2700D024-240... バージョン
注文番号	2633830000
GTIN (EAN)	4050118648959
数量	1 ST
種別	WIL-LWXXXX-2700D024-240... バージョン
注文番号	2680950000
GTIN (EAN)	4050118694710
数量	1 ST