

EL KSM 10.6 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



MultiMark の MultiFit

コネクタは競合他社製コネクタ対応

弾性を有する表面仕上により、簡単に設置可能。
この特殊素材を使用すると、特に長い端子台の場合、間隔のわずかな変化に合わせてストリップを伸縮できます。

300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

• Firm hold and durable printing

• Continuous strips save installation time

• Easy mounting thanks to an innovative composite material

• Large label field for optimal legibility

• High flexibility thanks to manufacturer independence

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | 端子マーカー, 10.6 x 5 mm, 白色 |
| 注文番号 | 2799270000 |
| 種別 | EL KSM 10.6 MM WS 30M |
| GTIN (EAN) | 4064675261032 |
| 数量 | 1 items |

EL KSM 10.6 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|----------------|
| 深さ | 0.7 mm | 奥行き (インチ) | 0.0276 inch |
| 高さ | 10.6 mm | 高さ (インチ) | 0.4173 inch |
| 幅 | 5 mm | 幅 (インチ) | 0.1968 inch |
| 長さ | 30 m | 長さ (インチ) | 1181.1024 inch |
| 正味重量 | 240 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 動作温度範囲 | -50...100 °C |
|--------|--------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | | |
|-------------|---------|-----------|--------------|
| バージョン | ハロゲンフリー | 幅 | 5 mm |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -50 °C | 色 | 白色 |
| ハロゲン | いいえ | 長さ | 30 m |
| 基本材質 | ポリプロピレン | 動作温度範囲 | -50...100 °C |

分類


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

EL KSM 10.6 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

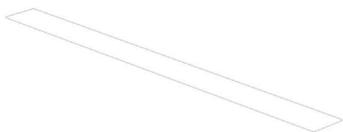

EL KSM 10.6 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別 | RIBBON MM-TB 25/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005090000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | |
| 数量 | 1 ST | |