

## EL KSM 7.6 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## MultiMark の MultiFit

コネクタは競合他社製コネクタ対応

弾性を有する表面仕上により、簡単に設置可能。  
この特殊素材を使用すると、特に長い端子台の場合、間隔のわずかな変化に合わせてストリップを伸縮できます。

300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
  - 連続ストリップにより、設置時間を節約
  - 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
  - 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
  - 製造元に依存しない事による柔軟性
  - Firm hold and durable printing
  - Continuous strips save installation time
  - Easy mounting thanks to an innovative composite material
  - Large label field for optimal legibility
  - High flexibility thanks to manufacturer independence
- ] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
  - Easy mounting thanks to an innovative composite material
  - Large label field for optimal legibility
  - High flexibility thanks to manufacturer independence

## 一般注文データ

バージョン	端子マーカー, 7.6 x 5 mm, 白色
注文番号	<a href="#">2799280000</a>
種別	EL KSM 7.6 MM WS 30M
GTIN (EAN)	4064675261049
数量	1 items

## EL KSM 7.6 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	0.7 mm	奥行き (インチ)	0.0276 inch
高さ	7.6 mm	高さ (インチ)	0.2992 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.1968 inch
長さ	30 m	長さ (インチ)	1181.1024 inch
正味重量	114.4 g		

## 温度

動作温度範囲	-50...100 °C
--------	--------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

バージョン	ハロゲンフリー	幅	5 mm
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-50 °C	色	白色
ハロゲン	いいえ	長さ	30 m
基本材質	ポリプロピレン	動作温度範囲	-50...100 °C

## 分類


ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**EL KSM 7.6 MM WS 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

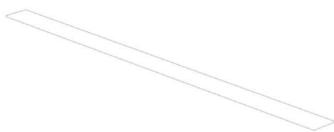

## EL KSM 7.6 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	RIBBON MM-TB 25/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
数量	1 ST	