


SFX-VT 9/24 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

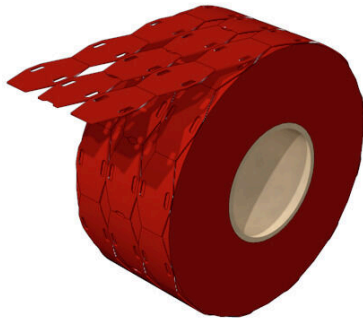

高い柔軟性：SFX

従来のケーブルストラップを使用する場合は、SFX マーカーを使用したケーブルのラベリングが推奨されます。ケーブルが直線状に配線されているとは限りません。SFX マーカーの使用素材は非常に柔軟性の高いポリウレタンで、この状況に対応します。マーカーは、ケーブルの各曲線に沿って、ラッチが付属しています。利点の概要：

ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 に準拠した試験済み（表 3 手順 A のサイクル 1 で 5000 時間）の耐候抵抗

M-Print®の個別ラベル

THM MultiMark による手早く簡単な印刷

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 7 -, 26 x 15 mm, 赤色 |
| 注文番号 | 2799310000 |
| 種別 | SFX-VT 9/24 MM RT |
| GTIN (EAN) | 4064675261148 |
| 数量 | 1000 items |

SFX-VT 9/24 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|----------|-------------|
| 高さ | 26 mm | 高さ (インチ) | 1.0236 inch |
| 幅 | 15 mm | 幅 (インチ) | 0.5906 inch |
| 正味重量 | 0.25 g | | |

温度

動作温度範囲 -55...105 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

| | | | |
|----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 印刷種別 | ニュートラル | バージョン | ハロゲンフリー |
| 幅 | 15 mm | UL 94 可燃性等級 | HB |
| 動作温度範囲、最大 | 105 °C | 動作温度範囲、最小 | -55 °C |
| 色 | 赤色 | ハロゲン | いいえ |
| 基本材質 | ポリオレフィン, ポリウレタン | 印刷文字 | 非搭載 |
| ラベリングフィールドのサイズ | 23.5 x 9 mm | 動作温度範囲 | -55...105 °C |

導体およびケーブルマーカー

| | | | |
|--------------|--------|---------|---------------------|
| ハロゲン | いいえ | 導体断面、最大 | 500 mm ² |
| 導体外径、最大 | 40 mm | 導体外径、最小 | 7 mm |
| ケーブルストラップ入力部 | 平型 | 導体外径 | 7 - |
| 適切なケーブルタイ | プラスチック | 接続配線の断面 | 500 mm ² |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

図面



SFX-VT 9/24 MM RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | RIBBON MM-HS 60/300 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2448880000 | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | |
| 数量 | 1 ST | |