

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 製品イメージ





### 一般注文データ

バージョン	センサー/アクチュエータライン, M12, 極数 : 5, 20 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
注文番号	<u>2812752000</u>
種別	SAIL-M12BG-5-20TYV
GTIN (EAN)	4099987834247
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

寸法と重量			
正味重量	720 g		
ケーブルの技術仕様			
ケーブル長	20 m	シースカラー	黄色
耐油性	IEC 60811:404に準拠	コア断面積	0.34 mm <sup>2</sup>
シールド仕様	いいえ	ハロゲン	いいえ
色緣	TPE	ケーブル素材	PUR
曲げ半径、最小、移動	7.5 x ケーブル直径	曲げ半径、最小、定置	4 x ケーブル直径
曲げサイクル	10 Mio	シース材料	PUR
ABS-free	はい	UL AWM スタイル準拠の外装	20233 (80 °C / 300 V)
JL AWM スタイル準拠のコア	10995 (80 °C / 300 V)	交差結合照射	いいえ
容接火花耐久性	はい	カラーコーディング	茶色, 青色, 黒色, 白色, グ レー
をお付性 おおり おおり こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう しゅうしゅう しゅう	360 °/m	温度範囲、固定	-30105 °C
容接スパーク耐久性	はい	ねじれ時の曲げサイクル	> 5 Mio.
品度範囲、移動	-40105 °C	極数	5
<b>外</b> 径	$5.2~\text{mm}\pm0.2~\text{mm}$	<u> </u>	
一般的な技術データ			
コーディング	A-coded	接続スレッド	M12
ューティング	<del></del> 金メッキ	IED	いいえ
を服衣面 ベージョン	 メス型ソケット、ストレー	<u>- LLD</u> ハウジング主要材質	PUR
•	<u> </u>		
公称電圧	60 V	公称電流	4 A
呆護度合い	IP65, IP66, IP67, IP68, ね じ込み	スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C	締付けトルク	M12: 0.8 ~ 1.2 Nm
電気プロパティ			
公称電圧	60 V		
プラグ、右	00 V		
	>** / L = - #- 1 NII		
プラグ右 	導体の自由端 		
プラグ、左			
左プラグ	M12, A コード化, IP68, オ ス型接点, 直線, プラスチッ ク, シールドなし		
分類			
		ETIM 7.0	EC001855
TIM 6.0	FC001855		LCCC 1033
	EC001855		
TIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001855 EC001855	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001855 27-06-03-11
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC001855 EC001855 27-06-03-11	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC001855 27-06-03-11 27-06-03-11
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	EC001855 EC001855	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001855 27-06-03-11

カタログステータス / 図面 2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

 
www.weidmueller.com

図面


詳細図面








### 極スキーム

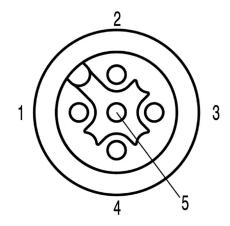

### 配線図

 





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

理想的な工具:トルク機能を備えたScrewty®



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F