

SAIL-M12BW-5-2.5TYV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



一般注文データ

バージョン	センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの 終端, M12, 極数: 5, 2.5 m, ソケット, アンゲル, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
注文番号	2812780250
種別	SAIL-M12BW-5-2.5TYV
GTIN (EAN)	4064675428411
数量	1 items

SAIL-M12BW-5-2.5TYV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E307231

寸法と重量

正味重量	140.8 g
------	---------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	2.5 m	シースカラー	黄色
耐油性	IEC 60811:404に準拠	ケーブルキャリアに最適	はい
コア断面積	0.34 mm ²	配線数	5
シールド仕様	いいえ	ハロゲン	いいえ
絶縁	TPE	曲げ半径、最小、移動	7.5 x ケーブル直径
曲げ半径、最小、定置	4 x ケーブル直径	曲げサイクル	10 Mio
延焼耐性	in accordance with IEC 60332-1-2	シース材料	PUR
構成可能ケーブル長	いいえ	LABS-free	はい
UL AWM スタイル準拠の外装	20233 (80 °C / 300 V)	UL AWM スタイル準拠のコア	10995 (80 °C / 300 V)
ハイブリッドケーブル	いいえ	交差結合照射	いいえ
溶接火花耐久性	はい	カラーコーディング	茶色, 白色, 青色, 黒色, グレー
歪み耐性	360 °/m	温度範囲、固定	-30...105 °C
溶接スパーク耐久性	はい	温度範囲、移動	-40...105 °C
極数	5	外径	5.2 mm ± 0.2 mm

一般的な技術データ

コーディング	A-coded	接続スレッド	M12
接触表面	金メッキ	LED	いいえ
バージョン	ソケット、アングル	ハウジング主要材質	PUR
接点材質	銅合金	公称電圧	60 V
公称電流	4 A	AF サイズ	12 mm
保護度合い	IP65, IP66, IP67, IP68, ねじ込み	ジャンパー	該当なし
スレッドリング材質	ダイキャスト 亜鉛	ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C
締付けトルク	M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm		

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-2-101	証明書番号 (cULus)	E307231
--------	-----------------	---------------	---------

SAIL-M12BW-5-2.5TYV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-101
--------	-----------------

電気プロパティ

公称電圧	60 V
------	------

プラグ、右

プラグ右	自由導体端部
------	--------

プラグ、左

左プラグ	M12, A コード化, 極数: 5, メス型接点, 角度90°, プラ グ, シールドなし
------	--

分類

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

SAIL-M12BW-5-2.5TYV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

図面

詳細図面



寸法図

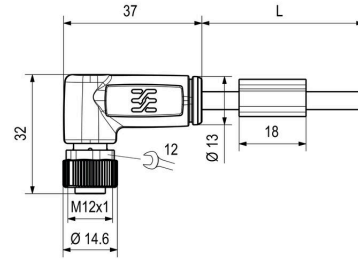

極スキーム



配線図



SAIL-M12BW-5-2.5TYV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

理想的な工具：トルク機能を備えたScrewty®



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F