

**PVHXW+W+PXXX06M-15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Yケーブルは、PVシステム内の複数のストリングを並列接続するために使用されます。たとえば、インバーターの表側でラインを分割するために使用されます。  
ケーブルは、さまざまな接続バリエーションで使用できます。

**一般注文データ**

バージョン	太陽光発電, Yコネクタケーブル, 2x WM4 C Female, 1x 部分的に剥離したケーブル端, 1x WM4 C Male, 6mm <sup>2</sup> , 1500 V
注文番号	<a href="#">2814290000</a>
種別	PVHXW+W+PXXX06M-15
GTIN (EAN)	4064675298977
数量	1 items

**PVHXW+W+PXXX06M-15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



RoHS

適合

**寸法と重量**

正味重量 112.6 g

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**PVケーブルハーネス**

## PV ケーブルのバージョン

ケーブル側	左
個数	1
ケーブル長	160 mm
ケーブル色	黒色
使用可能な断面積	6 mm <sup>2</sup>
定格電流	35 A
インラインヒューズ内蔵	いいえ
ケーブル終端のバージョン[ブロック内)	コネクタ
コネクタバージョン	WM4 C
プラグイン接点の種別	メス型
ケーブル側	右
個数	1
ケーブル長	200 mm
ケーブル色	黒色
使用可能な断面積	6 mm <sup>2</sup>
定格電流	35 A
インラインヒューズ内蔵	いいえ
ケーブル終端のバージョン[ブロック内)	コネクタ
コネクタバージョン	WM4 C
プラグイン接点の種別	メス型
ケーブル側	右 1
個数	2
ケーブル長	200 mm
ケーブル色	黒色
使用可能な断面積	6 mm <sup>2</sup>
定格電流	70 A
インラインヒューズ内蔵	いいえ
ケーブル終端のバージョン[ブロック内)	部分的に剥離
ケーブル側	右 2
個数	3
ケーブル長	200 mm
ケーブル色	黒色
使用可能な断面積	6 mm <sup>2</sup>
定格電流	39 A
インラインヒューズ内蔵	いいえ
ケーブル終端のバージョン[ブロック内)	コネクタ
コネクタバージョン	MC 4
プラグイン接点の種別	オス型

**PVHXW+W+PXXX06M-15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

定格 DC 電圧	1500 V
導体断面積	6.00 mm <sup>2</sup>

**電気特性**

定格 DC 電圧	1500 V
----------	--------

**分類**


ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

**PVHXW+W+PXXX06M-15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

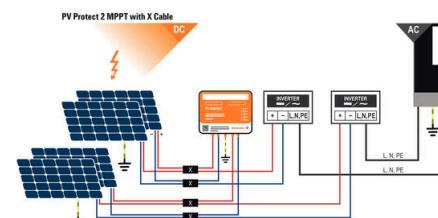


**PVHXW+W+PXXX06M-15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

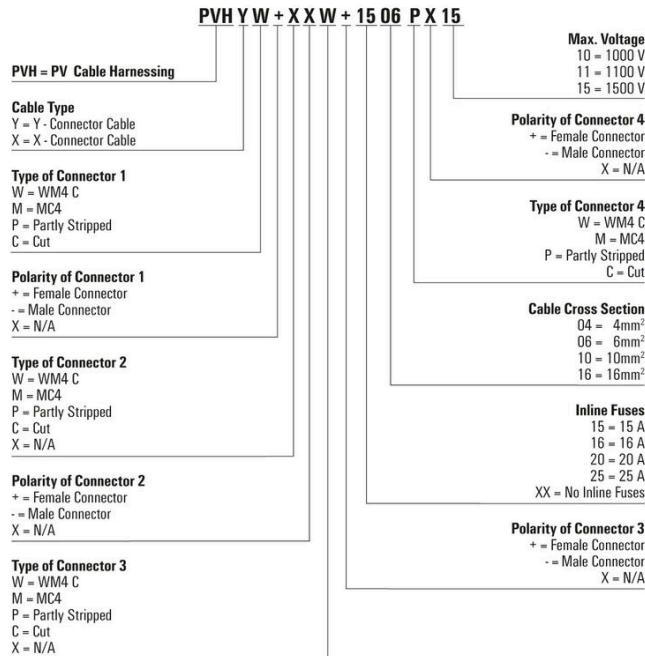

**PVHXW+W+PXXX06M-15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**対応****PV PROTECT**

PV Protectは、インバータの過電圧に最適な保護を提供するソリューションです。これは非常にコンパクトで、PVストリングへの接続に使用するのはYケーブルのみです。そのため、既存の住宅用PVシステムへの過電圧保護対策に最適な製品です。

**一般注文データ**

種別	VPUM1I1SXFVX101TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2764140000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016113	
数量	1 ST	
種別	VPUM1I1SXFVX201TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2764110000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675014195	
数量	1 ST	
種別	VPUM1I1SXFVX201TXPX15	バージョン
注文番号	<a href="#">2764160000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1500 V
GTIN (EAN)	4064675016137	
数量	1 ST	
種別	VPUM2I2SXFVX101TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2764150000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016120	
数量	1 ST	
種別	VPUM2I2SXFVX201TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2764130000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016106	
数量	1 ST	
種別	VPUM2I2SXFVX201TXPX15	バージョン
注文番号	<a href="#">2764180000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1500 V
GTIN (EAN)	4064675016144	
数量	1 ST	
種別	VPUM1I1SXFVX100TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2755970000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection I / II, Cable gland, PUSH IN connection, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675003335	
数量	1 ST	
種別	VPUM1I1SXFVX200TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2755950000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, Cable gland, PUSH IN connection, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675003304	
数量	1 ST	
種別	VPUM1I1SXFVX200TXPX15	バージョン
注文番号	<a href="#">2755990000</a>	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, Cable gland, PUSH IN connection, 1500 V
GTIN (EAN)	4064675003359	
数量	1 ST	
種別	VPUM2I2SXFVX100TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2755980000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection I / II, Cable gland, PUSH IN connection, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675003342	
数量	1 ST	

**PVHXW+W+PXXX06M-15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**対応**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

種別	VPUM2I2SXFV200TXPX10	バージョン
注文番号	<a href="#">2755960000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, Cable gland, PUSH IN
GTIN (EAN)	4064675003311	connection, 1000 V
数量	1 ST	
種別	VPUM2I2SXFV200TXPX15	バージョン
注文番号	<a href="#">2756000000</a>	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, Cable gland, PUSH IN
GTIN (EAN)	4064675003366	connection, 1500 V
数量	1 ST	