

**FP DUO DC RC MF MA SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

長い耐用期間を誇るエネルギー効率に優れた非常用照明

- DIN EN 60598-2-22 に準拠して開発・使用)
  - 過酷な環境条件(衝撃および振動、温度範囲)に対応した LED 照明
  - 蛍光灯より高いエネルギー効率と耐用期間
  - 多電圧入力(20 V...60 VDC)により、世界中で使用可能
  - 高防火性分類 VO
  - 片側へのビーム方向
  - 5 W 電源
- バージョン
- ヘビーデューティコネクタとラウンドコネクタ搭載差し込み式
  - 組立済 2.5 mm<sup>2</sup>

## 一般注文データ

注文番号	2815570000
種別	<b>FP DUO DC RC MF MA SP</b>
GTIN (EAN)	4064675303664

## FP DUO DC RC MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E345151

## 寸法と重量

深さ	104 mm	奥行き (インチ)	4.0945 inch
高さ	121 mm	高さ (インチ)	4.7638 inch
幅	238 mm	幅 (インチ)	9.3701 inch
正味重量	665 g		

## 温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...55 °C
湿度	92 % @ 25 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 4d250b5c-eac1-4909-8961-91bf1e921213

## 一般データ

シリコーン	いいえ	接続方式	固定の極数を持つプラグイン丸型コネクタ
UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	いいえ
取り付け方式	磁石	公称電圧	24 V
保護度合い	IP67	サージ電圧カテゴリー	II
汚染度	2	絶縁電圧	< 500 V (ハウジング/PE)
取り付け位置、取り付け通知	任意	保護等級	II
たわみ振幅	1.5 mm (2-9 Hz)	振動耐性 EN 60721-3-3	クラス3M3正弦波、固定
耐衝撃性 EN 60721-3-3	クラス3M3ポータブル	小電流	496 lm
導体直径、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	導体断面積、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
高度	≤ 3000 m	短絡保護	はい、内部
淡色 (CCT)	Cool White, 6000K, 6000K	加速度の振幅	5 m/s <sup>2</sup> (@ 9-200 Hz)
LED 動作耐用年数	> 50.000 h	光電流 (両方向の合計)	496 lm
LEDモジュールの形状	その他	効率性クラス (EU指令No. 874/2012に Not required 準拠)	
光度	5000 cd	ピーク加速度、タイプL	70 m/s <sup>2</sup>

## IEC 60598-1に準拠した公称データ

公称出力	5 W	公称電流	20 mA
入力電圧	20...60 V DC	DC 入力電圧範囲	20...60 V DC

**FP DUO DC RC MF MA SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**分類**


ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

**FP DUO DC RC MF MA SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

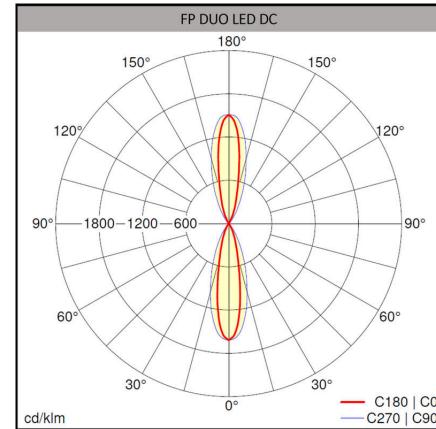

## FP DUO DC RC MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## RC-分電器



## H分電器：

H分電器は汎用性とIP68保護等級を特徴とし、4つの極が搭載されています。

## 一般注文データ

種別	RC D 4/4P	バージョン
注文番号	<a href="#">2819550000</a>	
GTIN (EAN)	4064675591290	
数量		

## M20

丸型コネクタ搭載 FieldPower および WIPL ファミリーに適した保護キャップ



## 一般注文データ

種別	PC RC F	バージョン
注文番号	<a href="#">2833850000</a>	
GTIN (EAN)	4064675591412	
数量		
種別	PC RC M	バージョン
注文番号	<a href="#">2820090000</a>	
GTIN (EAN)	4064675591405	
数量		

## プラグコネクタ - スクリューシステム



## ねじ式：

ねじ式の丸型コネクタは、コンパクトな形状が特徴です。そのため、幅広い用途および業界で使用できます。プラグ式とソケット式の両方があります。

**FP DUO DC RC MF MA SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**アクセサリ**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**一般注文データ**

種別	RC F P2	バージョン
注文番号	<a href="#">2788990000</a>	
GTIN (EAN)	4064675591276	
数量		
種別	RC M P2	バージョン
注文番号	<a href="#">2788980000</a>	
GTIN (EAN)	4064675591269	
数量		
種別	RC F P2 SP	バージョン
注文番号	<a href="#">2903200000</a>	
GTIN (EAN)	4099986122376	
数量		
種別	RC M P2 SP	バージョン
注文番号	<a href="#">2903190000</a>	
GTIN (EAN)	4099986122369	
数量		