

SAI-06Z-VPUT-4A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



新しいM8フード分配器は非常にコンパクトで、快適性を特長とするプッシュイン接続を提供します。これにより、現場で迅速かつ安全で効率的な配線が可能になります。

モジュラーシステムは、当社のフードディストリビュータにご利用いただけます。個別マーカーは、ディストリビュータとI/Oソケットの個別ラベルリングの可能性を提供します。

- 3極および4極M8 I/Oソケット
- 4、6、8、または10 I/Oソケット
- 保護クラスIP 67
- UL 認可

一般注文データ

バージョン	センサ-アクチュエーター受動分電器, M8, LED: はい, 極数: 4, コンタクトソケット数: 6
注文番号	2819060000
種別	SAI-06Z-VPUT-4A-M08L-PNP
GTIN (EAN)	4064675330288
数量	1 items

SAI-06Z-VPUT-4A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E141197

寸法と重量

正味重量 10 g

温度

動作温度 -25 - 80°C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

接続データ

導体外径、最小 6 mm

クランプ範囲、最小 0.08 mm²

分電器出力部 フード分配器下部

導体外径、最大 12 mm

クランプ範囲、最大 1.5 mm²

接続方式 PUSH IN

一般的な技術データ

保護度合い IP67

コネクタソケット数 6

汚染度 3

LED はい

操作表示の LED カラー 緑色

極数 4

接続スレッド M8

火災挙動 V-O

LEDイニシエータ はい

I/O 機能対応 LED カラー 黄色

技術データケーブル

極数 4

導体外径、最小 6 mm

導体外径、最大 12 mm

ケーブルキャリアに最適 いいえ

材料データ

O リング材質 FKM

ディストリビュータ素材 プラスチック

フードシール素材 FKM

接点材質 CuZn

接点支持素材 PBT (UL 94 VO)

ハウジング主要材質 PBT

ハウジング色 黒色 (RAL 9005相当)

ねじソケット ニッケルメッキ銅・亜鉛

接触表面 金メッキ

電気データ

定格電圧、最小 15 V

スロット当たりの最大電流容量 2 A

信号当たりの電流 2 A

定格電圧、最大 30 V

合計電流 8 A

電気的絶縁可能 いいえ

SAI-06Z-VPUT-4A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**分類**

ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		

データシート

Weidmüller



SAI-06Z-VPUT-4A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

四面

四面

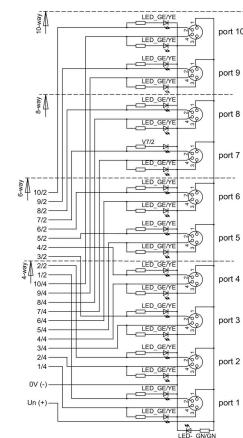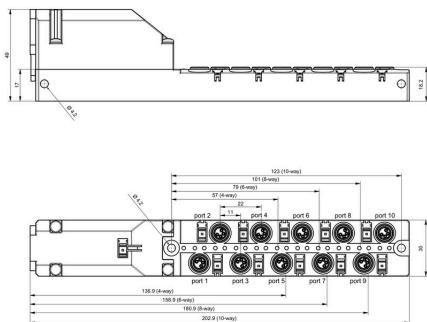

極スキーム

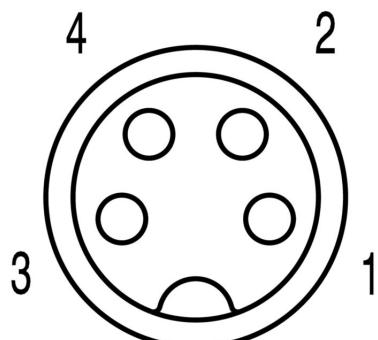

SAI-06Z-VPUT-4A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール**

どのアプリケーションにも最適なツール
Screwty

®は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な組合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty®を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty®は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです(90%以上)。Screwty®は、従来の1/4インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12とM8の丸型プラグインコネクタ、M12FとM8Fの個別調整対応プラグとソケット、およびM23のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

種別	SCREWTY SET -DM	バージョン
注文番号	1920000000	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248436859	
数量	1 ST	

M8

保護キャップは、未割り当てのプラグインステーションを外部の影響から保護します。


一般注文データ

種別	SAI-SK M8	バージョン
注文番号	1802760000	保護対象コンポーネントアセンブリ, 保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248257379	
数量	50 ST	

SAI-06Z-VPUT-4A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

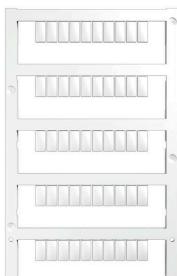アクセサリ**空白**

MultiFitは、他の端子製品に対して使用されるワイドミュラーのマーカーシステムです。ワイドミュラー Dekafix と同様に、MultiFit シリーズのマーカーは標準印刷ですぐに使用できます。

MultiFit の初回利用時に使用する端子でサンプルマーカーを使用してテストを行うことを推奨します。

- ひとつのマーカーで、異なる種類の端子に適合します。
- 標準印字で即時使用可能なマーカー
- PrintJet CONNECT またはプロッタでの印刷対応の空白マーカー
- お客様の CAE データ、または仕様に準拠した個別印刷マーカーを送付
- 全アプリケーションに対してひとつのマーキングシステム

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	MFF 10/6 MC NE WS	バージョン
注文番号	1856780000	MultiFit, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Festo, 白色
GTIN (EAN)	4032248400881	
数量	600 ST	